



ポケット温度計(バイメタル式)

取扱説明書

- このたびは、「ポケット温度計(バイメタル式)」をお買いあげいただきありがとうございました。
- この商品は携帯用で簡易的に温度をはかるためのものです。それ以外のご使用はしないでください。
- ご使用前には必ず以下の取扱説明文をお読みにになり大切に保存してください。

ご使用方法

- ① 温度計の感温部先端から保護筒のクリップ孔に差し込みます。
- ② 保護筒の端を持ち、感温部の目印(2カ所の打点マーク)迄を被測温物の中に入れてください。

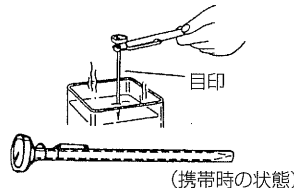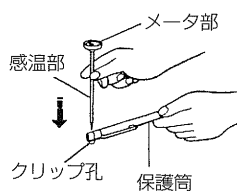

- ③ 落下、衝撃などによる透明カバーの破損防止として、付属の透明カバー(シリコン)を装着してご使用ください。



△ 注意事項

- 測定温度範囲(-10~110℃)外でのご使用はしないでください。
- 高い温度での測定時、本体が熱くなり接触しますとやけどをします。又、目印以上に被測温物に浸さないでください。
- 保護筒をご使用する時、保護筒の耐熱温度にご注意ください。
- 本器をオープン等に入れてのご使用はしないでください。
- 本体を落としたり、感温部をぶつけたり、曲げたりしますと温度の値がずれたり、メータ部が破損することがあります。
- メータ部は防水仕様ではありませんので汚れた場合、水洗いはしないで乾いた布で拭いてください。
- 先端が尖っていますので手などに刺さないように取扱いには充分ご注意ください。
- 固いものに無理に先端部を押したりしますと感温部が曲がり使用出来なくなります。
- おこさまの手の届かないところに保管してください。
- この商品は取引または証明用として使用することはできません。
- 年に一回程度は他の正しい温度計と比較して精度を確認してください。
- 万一製造上の不備がありました場合は新しい商品とお取換え致します。それ以外の責はご容赦願います。
- 保証期間:お買いあげ後一年間

仕様

目盛範囲	-10~110℃(1目盛1℃)
精 度	±2℃
材質	ケース部 ステンレス
	透明カバー 普通ガラス
	感 温 部 ステンレス
	保 護 筒 ABS樹脂(緑色)耐熱温度 90℃
	クリップ 鉄・ニッケルメッキ付
	破損防止透明カバー シリコン 耐熱温度200℃
外形寸法	φ26×φ4×130mm
質 量	約20g

ポケットバイメタル/-10~110℃



4 974425 182107

SC 株式会社 佐藤計量器製作所

〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地

E.12

☎ 03-3254-8111

MADE IN CHINA