

## EA722Y-120 表面温度計(裏面マグネット付)


Ver.1.1

### ◆仕様

- ・温度範囲 … -20～+120℃
- ・精度 … ±2%
- ・高さ … 13mm
- ・外径 … 50φmm
- ・重量 … 43g
- ・材質 … アルミニウム
- ・1目盛 … 1℃



表

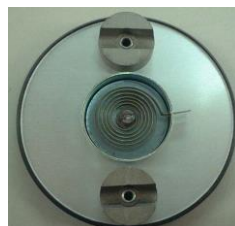

裏



側面

### ◆特長

- ・この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする溶接時の温度測定に便利です。
- ・黒字の文字盤とカバー付です。
- ・バイメタルセンサーの為、熱に対しては素早く反応します。

20.Aug.