


EA722Y-400 表面温度計(裏面マグネット付)

Ver.1.1

◆仕様

- ・温度範囲 … +10～+400℃
- ・精度 … ±2%
- ・高さ … 13mm
- ・外径 … φ50mm
- ・重量 … 43g
- ・材質 … アルミニウム
- ・1目盛 … 5℃

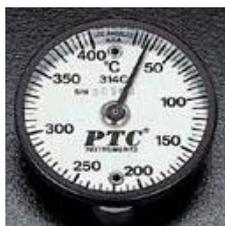

表



裏

◆特長

- ・鉄材質の表面の温度測定に。
- ・2つのマグネットにより吸着します。
- ・黒字の文字盤とカバー付です。
- ・ホットプレート、鉄板などや金属溶接の前熱処理の温度測定に便利です。

20.Aug.