


## EA722YB-135, 250, 400 スポットチェック温度計

### ◆仕様

	品番	温度範囲	精度	測定時間	サイズ	重量
取扱い中止	<del>EA722YB-135</del>	0~135°C	±2%	22秒	20φ×10H	5g
	EA722YB-250	-20~250°C				
取扱い中止	<del>EA722YB-400</del>	10~400°C				

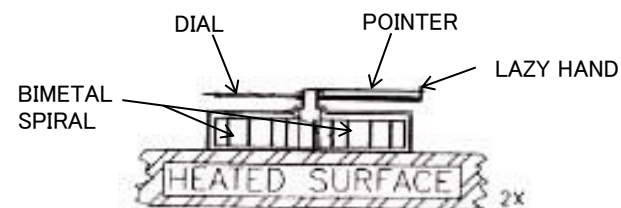

### ◆特長

- ・場所を限定して温度を測定できます。バイメタルは素早く反応します。
- ・ステンレススチール製。頑丈で誤操作しなければ測定値を無期限に表示します。
- ・定格の50%オーバーの温度まで、破損なしで耐えることができます。
- ・文字盤の表面はステンレスの上に焼き付けたセラミックです。
- ・サイズの小ささによって表面の熱を吸収するのを最小限に押さえることができます。
- ・補助針はマグネットクラッチによって支えられ、一定期間の最高、最低温度を表示します。通常の使用の振動や揺れがあってもこの表示は保持されます。

### ◆用途

オープン、ダクト、ヒートシンク、印刷機の圧胴、圧盤、熱いプレート、電気部品等の温度測定。