

EA723HE-3, -4(トルクドライバー)取扱説明書


※EA723HE-3は廃番商品となりました。

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

○ トラックモード／メモリーモード選択式

○ 精度 ±6%

○ 差込角 1/4"

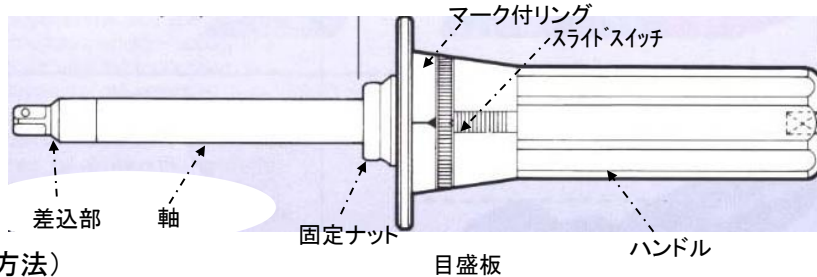


(使用方法)

○ 準備として

軸側にあるダイヤル固定ナットを一旦緩め希望するダイヤルメモリをだします。
固定ナットを締めてください。






○ 普通モード

- ① スライドスイッチをリングの溝に合せて前に押込みます。
白いラインをメモリの“0”に合せてください。
- ② トルクをかけると白いラインがメモリを差します。
トルクを緩めると白いラインも元の位置に戻ります。
ダイヤルメモリと白いマークを見ながら、必要なトルクを
対象にかけてください。

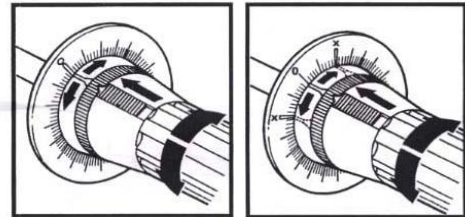

○ メモリーモード

- ① スライドスイッチを後ろに下げます。
- ② メモリとスライドスイッチの間にあるリングを180度回して
反対側の白いマーク(溝のない方)を出してください。
- ③ ダイアルの0メモリを白いマークに合せます。
- ④ 対象にトルクをかけます。
- ⑤ 白いマークはかけたトルクの分だけ
ダイヤルのメモリを差したままになります。

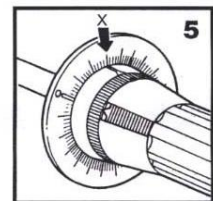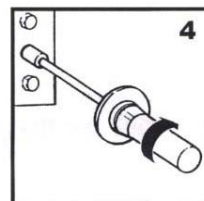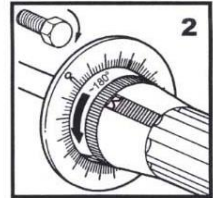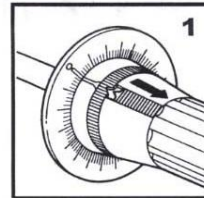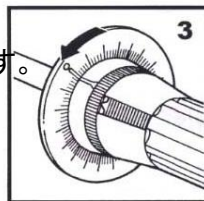

(使用上の注意)



株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929