

## EA723HE-3, -4

(トルクドライバー)

**※全て取扱中止になりました。**

○ トラックモード／メモリーモード選択式

○ シャフト：ステンレス製

　ハンドル：アルミ製


　ダイヤル：ナイロン製

○ 差込角 1/4"◆

○ スライドバー付属

○ 精度 ±6%

	トルク範囲	最小メモリ	全長	ハンドルカラー	重量
HE-3	50–250cNm 4–20lbf·in	10cNm 0.5lbf·in	250mm	レッド	465g
HE-4	100–500cNm 8–40lbf·in	20cNm 1lbf·in	250mm	グリーン	465g

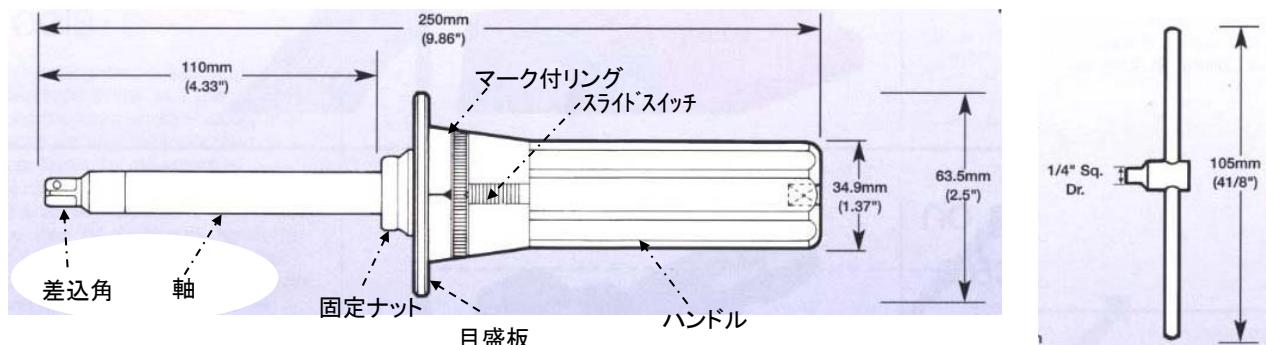

### (使用方法)


○ 準備として

軸側にあるダイヤル固定ナットを一旦緩め希望するダイヤルメモリをだします。  
固定ナットを締めてください。


○ 普通モード

① スライドスイッチをリングの溝に合せて前に押込みます。  
白いラインをメモリの“0”に合せてください。

② トルクをかけると白いラインがメモリを差します。  
トルクを緩めると白いラインも元の位置に戻ります。  
ダイヤルメモリと白いマークを見ながら、必要なトルクを対象にかけてください。

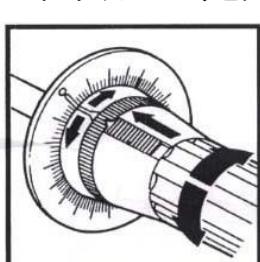


NORMAL USE

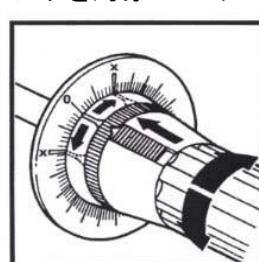

## ○メモリーモード

- ① スライドスイッチを後ろに下げる。
  - ② メモリとスライドスイッチの間にあるリングを180度回して  
反対側の白いマーク(溝のない方)を出してください。
  - ③ ダイヤルの0メモリを白いマークに合せます。
  - ④ 対象にトルクをかけます。
  - ⑤ 白いマークはかけたトルクの分だけダイヤルのメモリを差したままになります。

## **MEMORY MODE**

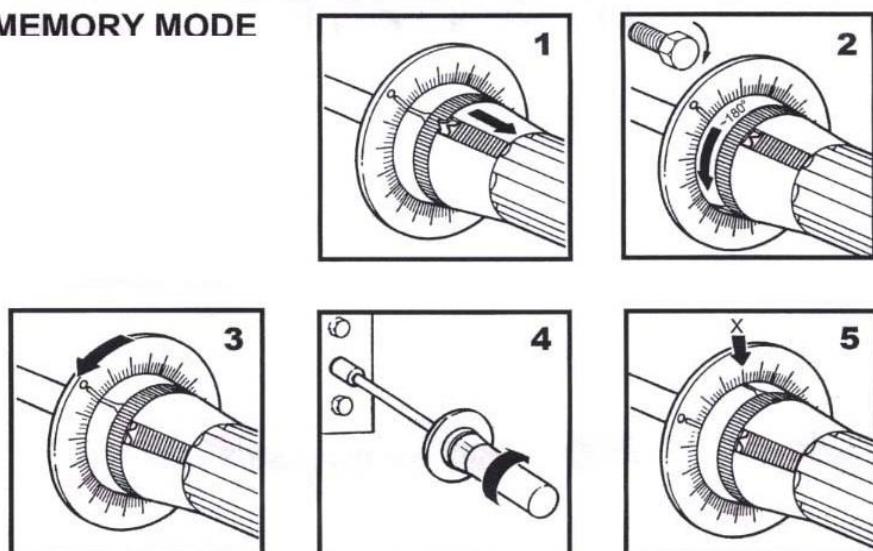

### (使用上の注意)

