

# EA723HR-11(ラチェット式トルクレンチ)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。


## ◆仕様

- 締付トルク計測用
- 精度…±4%
- 差込角…3/4"
- トルク範囲…80~400N・m
- 最小目盛…10N・m
- 両面に差込があり、左右両方向に使用できます。
- 設定値に達すると音とランプで告知します。
- 電源…単3電池×2本
- 全長…710mm
- 高さ…111mm
- 重量…3.15kg
- オーバーロード保護機能付
- ラチェット付
- 本体…スチール製
- グリップ…ゴム製

## ◆使用方法

右ネジ使用時


左ネジ使用時

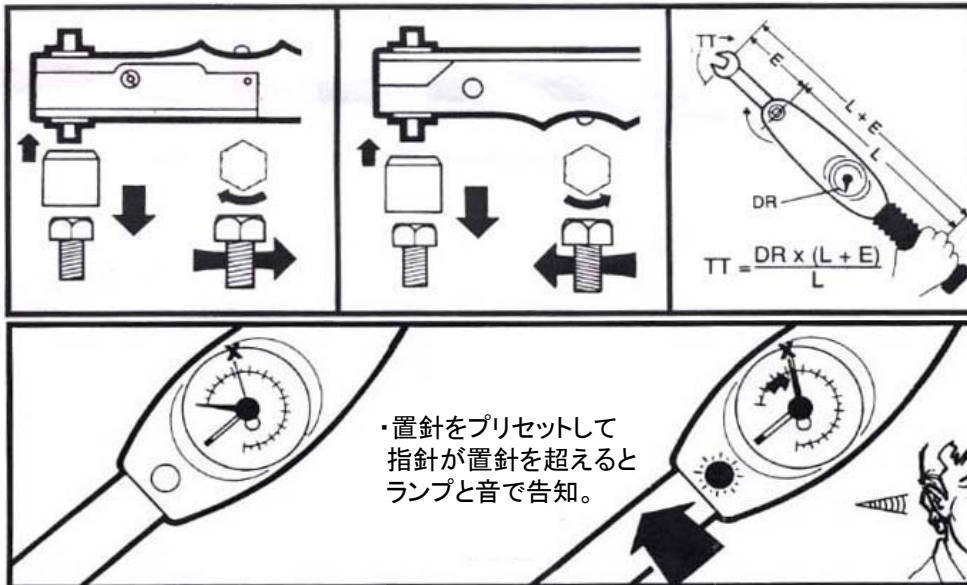

## ◆電池の交換



ランプが点灯しない時は電池を交換してください。

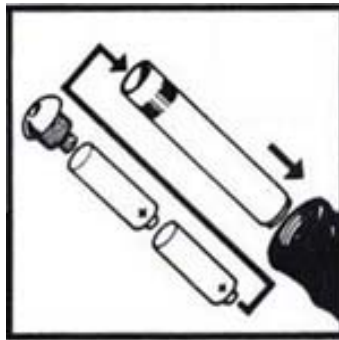

ハンドル底部の電池ホルダーを外して、抜き取り電池を交換してください。

## ◆使用上の注意

