

EA723HR-12、EA723HR-13(ラチェット式トルクレンチ)取扱説明書

Ver1.1

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆仕様


- スチール製、グリップはゴム製
- 両面に差込があり、左右両方向に使用できます。
設定値に達すると音とランプで告知します。
- 精度 ±4%
- オーバーロード保護機能付
- ハンドルは分割、組立式
- 電源 単3電池 X2個

	トルク範囲(Nm)	最小メモリ	トルク範囲	最小メモリ	差込角	高さ(mm)	全長(Xmm)	重量(g)
EA723HR-12	280-1400	25Nm	200- 1000lbf・in	25lbf・in	1"	138	2040	16690
EA723HR-13	400-2000	50Nm	300- 1500lbf・in	50lbf・in	1"	138	2040	16690

廃番

廃番


◆使用方法

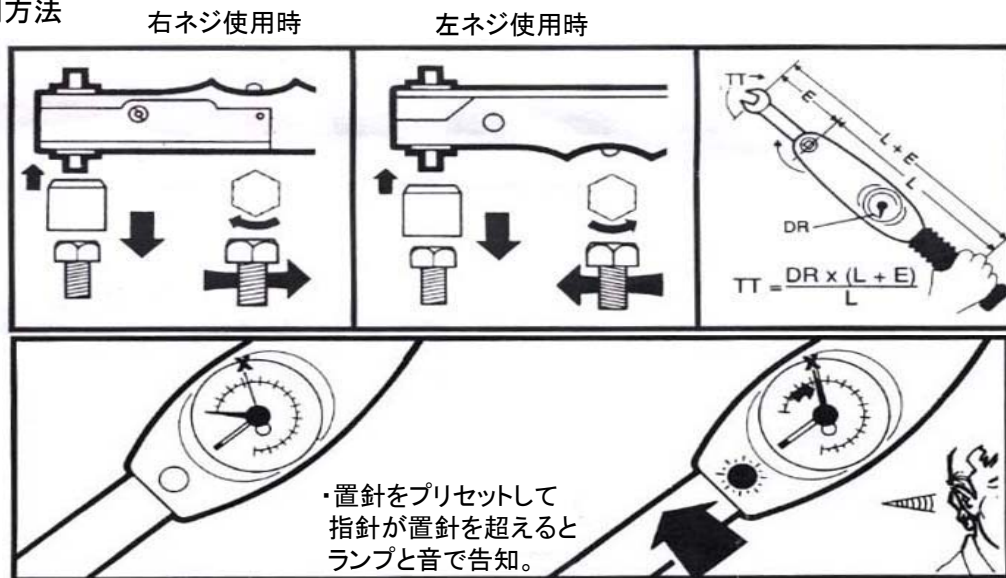

◆電池の交換



ランプが点灯しない時は
電池を交換してください。

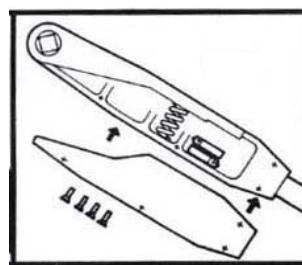

本体裏面のネジを六角レンチで外し、
蓋を取ります。
電池ボックス内の電池を交換して
ください。

◆使用上の注意



18.Jun

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL(06)6532-6226 FAX(06)6541-0929