


EA723MF-3~-11
アジャスタブルトルクレンチ[ワイドタイプ]

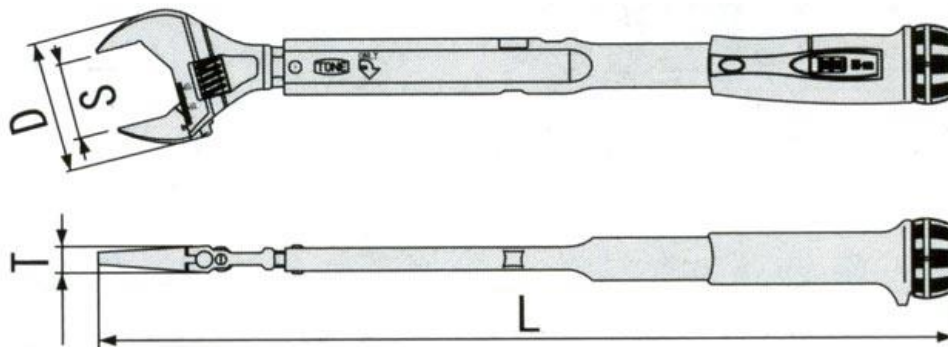

(mm)

品番	トルク範囲 (Nm)	1目盛	D	S	T	L	重量(g)
EA723MF-3	5~25	0.2	66.8	17~38	13.3	346	560
EA723MF-5	10~50	0.5	66.8	17~38	13.3	346	550
EA723MF-8	20~100	1	85	27~48	16	438	920
EA723MF-11	50~150	1	85	27~48	16	500	1000

廃番

廃番

- 表示単位…Nm
- 精度…±7%
- EA723MFシリーズのワイドタイプです。




- トルク設定ノブにより容易にトルク値の変更が可能！！
- ロックネジによりトルク設定ノブをカッチリ固定！！



- トルク設定値がひと目でわかる数字表示！！



口幅
モンキ形なのでさまざまなサイズに対応！
目盛り付でわかり易い。

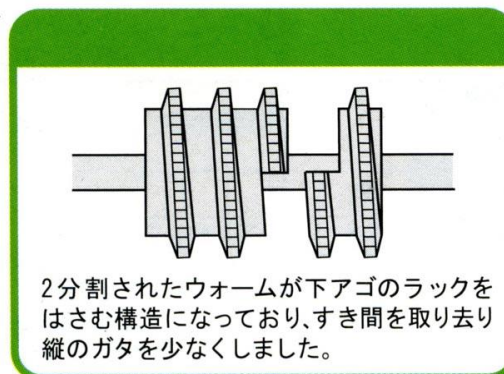

2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を取り去り縦のガタを少なくしました。