


EA723NG-1~-6

ラチェット式アジャスタブル型 トルクレンチ 寸法図

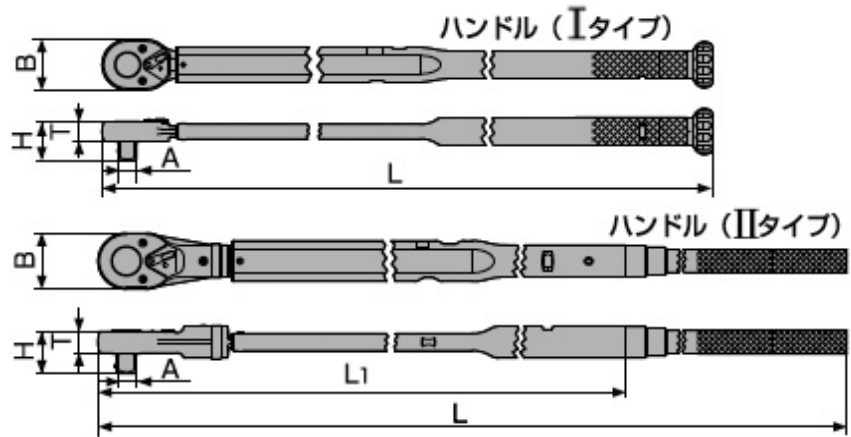


寸法

品番	差込角 (インチ)	ハンドルタイプ (I・II)	寸法 (mm)				重量 (kg)
			B	H	T	L(全長)	
EA723NG-1	3/4	I	54	42.7	21	950	3.3
EA723NG-2			68	49.5	27.5	1314	6.2
EA723NG-3			76	58	29	1388	8.5
EA723NG-4	1	II	76	58	29	1538	8.8
EA723NG-5			87	61	32.5	1844	14
EA723NG-6			87	61	32.5	2064	19.5

廃番

ハンドルタイプ・I

ダイヤルを回して、副目盛と主目盛を希望するトルク値に設定してください

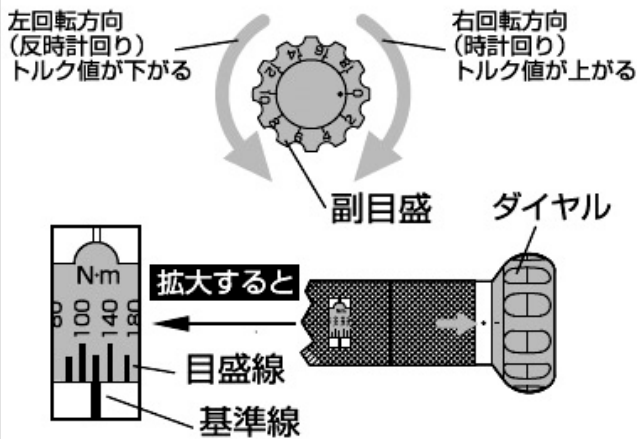

ハンドルタイプ・II

設定用ボックスレンチを回して、希望するトルク値に設定してください

延長ハンドルを取り付けてトルク設定を行う場合

