

トルク管理の事なら **TONE**® にお任せください。

差替式トルクレンチ用の交換ラチェットヘッド!
72枚歯で送り角5°!!
ラチェット頭部の可動は15度づつの角度調整可能



差替式トルクレンチ用首振ラチェットヘッド


RATCHET HEAD for TORQUE WRENCH

製品番号	差込角 dr. (mm)	差込部 D (mm)	寸法 (mm)						質量 (g)	メーカー希望 小売価格
			W	T	T ₁	L ₁	L			
8DRH2FH	6.35	8	19.3	20.1	7.6	53	65	68	¥6,000	
10DRH3FH	9.5	10	26.5	26.5	10.5	65	81	142	¥6,500	
12DRH3FH	9.5	12	26.5	26.5	10.5	70	86	160	¥7,000	
15DRH4FH	12.7	15	32.0	34.0	15.3	80	99	270	¥7,500	
19DRH4FH	12.7	19	32.0	34.0	15.3	85	104	317	¥10,000	



差替式トルクレンチ用の先端取り外しは
プランジャーピンを押し込む必要があります。

トルクレンチで使用する場合、傾きを15°以下で使用できますが
傾けるとトルク値に誤差が生じます。精度の保証はできません。

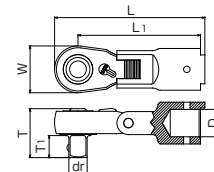

通常の工具で差替式トルクレンチ用の先端アイテムが
使えるようになる変換アダプター!




アダプター

ADAPTER

製品番号	差込角dr. × 差込部D(mm)	寸法 (mm)						質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		d ₁	d ₂	L ₁	L ₂	L			
8D2	6.35凹 × 8凸	12.5	12.5	9.0	9.0	25.0	15	¥2,400	
10D3	9.5凹 × 10凸	18.0	18.0	11.0	13.0	32.0	35	¥2,600	
12D3	9.5凹 × 12凸	18.0	18.0	13.0	13.0	36.0	45	¥2,800	
15D4	12.7凹 × 15凸	22.0	22.0	16.0	17.0	41.0	69	¥3,000	
19D4	12.7凹 × 19凸	30.0	22.0	20.0	17.0	47.0	110	¥3,200	
22D4	12.7凹 × 22凸	30.0	22.0	23.0	17.0	49.0	128	¥3,400	



 
差替式トルクレンチ用の先端取り外しは
プランジャーピンを押し込む必要があります。



Custom Order 特注品・特殊工具

トルクレンチの特殊差替ヘッドを製作できます!

使用箇所・作業環境に応じた特殊ヘッドの製作を承っております。

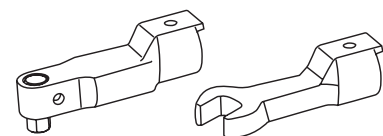

～製品に関するお問い合わせ～

TONE 株式会社

営業企画部 E-MAIL ko-eigyo@tonetool.co.jp
URL www.tonetool.co.jp
〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号
TEL:0721-56-1850 FAX:0721-56-1851



本社 〒556-0017 大阪市浪速区湊町2丁目1番57号

札幌営業所・仙台営業所・新潟営業所・北関東営業所
東京営業所・名古屋営業所・大阪営業所・広島営業所・福岡営業所



本社、大阪営業所、
河内長野工場、
富田林工場

TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ

※製品の仕様は、使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
白抜き文字で表示されているメーカー希望小売価格は、価格体系が異なりますのでご注意ください。

表示価格に消費税は含まれておりません

21.01.11.TC

TONE®

BOLTING SOLUTION COMPANY

差替式トルクレンチ

差替ヘッド

クイックスバナヘッド

ラチェットヘッド

ラチェットめがねヘッド

アダプター

新製品案内 273

差替えて変身トルクレンチ!!
用途に合わせてヘッドが交換可能

NEW

差替式

差替式トルクレンチ用
ラチェットめがねヘッド

製品動画は
こちら



差し込むだけで
ヘッドが変わる!

差替式トルクレンチ用
クイックフィットヘッド

アダプター

差替式トルクレンチ用
首振ラチェットヘッド

差替式トルクレンチシリーズが充実!!
使用目的にあわせて差替ヘッドを
交換できるため、
あらゆる作業環境で活躍します。

差替式トルクレンチ

