


EA723S-11-16
トルクドライバー[アジャスタブル型]

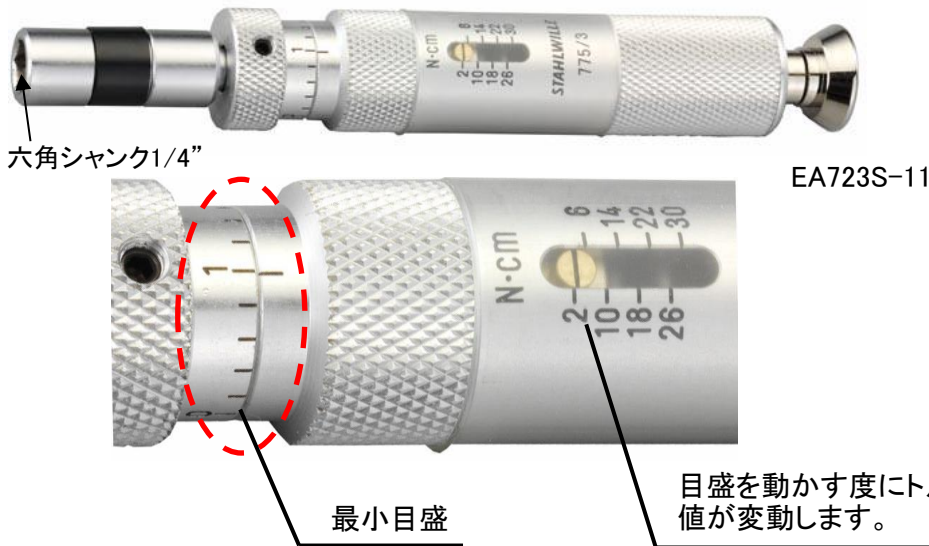

品番	トルク範囲(cNm)	最小目盛(cNm)	全長(mm)	重量(g)	タイプ
EA723S-11	2~30cNm	0.2	105	210	A
EA723S-12	20~120cNm	1	157	195	B
EA723S-13	400~1000cNm	5	235	770	C
品番	トルク範囲(cNm)	最小目盛(cNm)	全長(mm)	重量(g)	タイプ
EA723S-14	0.2~3	0.02	105	210	A
EA723S-15	2~12	0.1	157	350	B
EA723S-16	10~50	0.25	205	606	B

●精度…±6%



☆タイプC:大きいトルク値にも対応するためのハンドル付属。T型にすることでより大きなトルクをかける事が出来ます。

