

EA724RK-2/EA724RK-3

○サイズ…伸縮自在シャフト(ロッド長…155~725mm)

○重量…100g

○材質…ミラー: ステンレス製(SUS431DP)


品番	ステンレス鏡
EA724RK-2	100×75×0.4mm
EA724RK-3	125×100×0.4mm (廃番)

○特長

- ・ステンレス鏡面ジョイント部を調整することで、あらゆる方向の点検、検視、観察作業ができます。
 - ・点検、検視、観察作業が容易にできる大型ステンレスミラーを採用しています。また、ステンレス製なので割れる心配がなく、安心してご使用いただけます。
 - ・自動車などのエンジン周りなど熱源の付近でも使用できます。
 - ・車輦や自動車など、底部シャーシ周りの異物の発見などセキュリティミラーとしてもご使用いただけます。
- ※ステンレスミラーは、鏡に比べて傷つきやすいので、取扱いには十分注意し、鏡面保護のため保管時は必ず保護カバーをご使用ください。

○用途

- ・電子機器、機械器具、配電、配線、配管、住宅設備(床下、天井裏など)、棚やタンスなどの背面、車両や自動車(シャーシ周り、エンジンルームなど)、エレベーターやパイプなど、目の届きにくい個所のあらゆる点検、検視、観察作業に使用します。

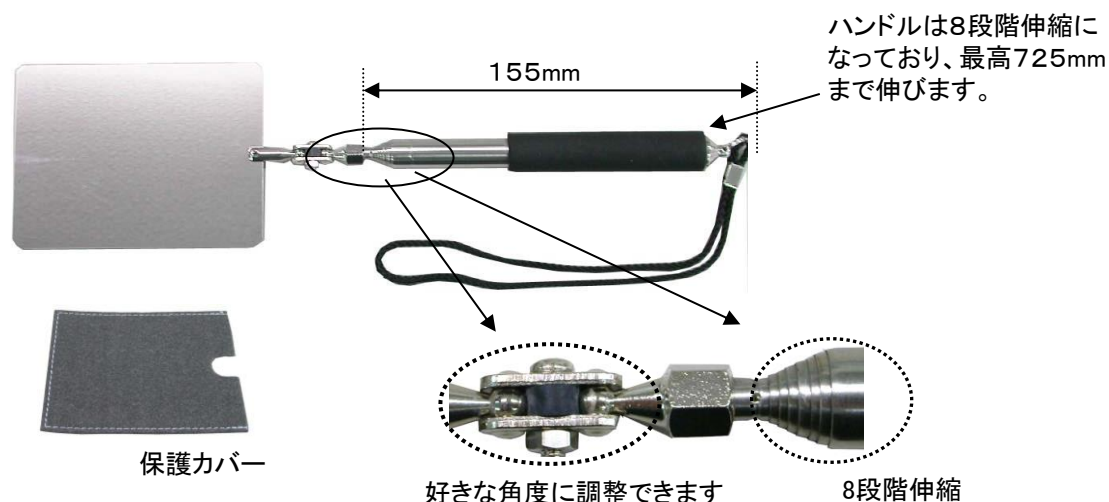

⚠ 注意

- ・ミラーとロッド部の接続ネジは、しっかり締めつけ固定してください。
- ・ジョイントとユニット部のネジはしっかり固定してください。固定がゆるいとジョイント部が機能なくなりミラーとロッド部がゆるみます。
- ・本製品は絶縁ではありません。電機の流れている物や箇所には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあります。
- ・ステンレスミラーは非常に薄く(0.4mm)製作しています。折れ曲がらないように注意し、手などを傷つけないように十分ご注意ください。
- ・付着したチリなどは、ブロアで吹き飛ばしてください。油性の汚れは中性洗剤で洗浄後よくすすぎ、メガネ用クロスなどで軽くふいてください。
- ・本製品は、各種電子機器、機械器具などの点検・検視・観察に使用するための専用ツールです。用途以外の目的には絶対に使用しないでください。