


# どこでもミラー 粘着タイプ / ポリカーボネートミラー / 広角ミラー

どこでもミラーは0.5mm厚と薄い為、ハサミ等でかんたんにカット出来、粘着タイプなのでかんたんに取り付け出来ます。素材はプラスチックの中でもトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂製で割れにくく、安全性も高く、便利にご使用いただけます。




**浴室に!**  
割れにくいので  
お子様にも安全!

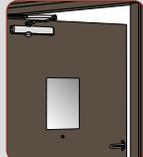

**玄関ドアに!**  
ちょっとした  
身だしなみに…



**クローゼットに!**  
あらゆる家具に!

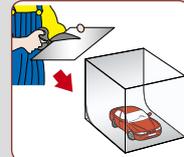

**カットして!**  
オリジナルの  
フィギュアケースに!

**その他幅広く便利に!**



DKM-1419  
150mm x 230mm (D1mm)



DKM-2919  
200mm x 330mm (D1mm)



DKM-2944  
310mm x 480mm (D1mm)



DKM-1459  
155mm x 625mm (D1mm)

粘着タイプ

薄い!  
約0.5mm厚

カット可

## どこでもミラー 粘着タイプ

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
DKM-1419	¥ 620	約147mm× 195mm×0.5mm	ポリカーボネート(アルミ蒸着メッキ仕上げ)、粘着剤:アクリル系	1	5	粘着テープ付
DKM-2919	¥1,240	約195mm× 297mm×0.5mm	ポリカーボネート(アルミ蒸着メッキ仕上げ)、粘着剤:アクリル系	1	5	粘着テープ付
DKM-2944	¥2,480	約297mm× 445mm×0.5mm	ポリカーボネート(アルミ蒸着メッキ仕上げ)、粘着剤:アクリル系	1	5	粘着テープ付
DKM-1459	¥1,800	約145mm× 590mm×0.5mm	ポリカーボネート(アルミ蒸着メッキ仕上げ)、粘着剤:アクリル系	1	5	粘着テープ付
DKM-91185	オープン	約915mm×1818mm×0.5mm	ポリカーボネート(アルミ蒸着メッキ仕上げ)、粘着剤:アクリル系	1	5	粘着テープ付

※DKM-91185はLOT厳守。バラの際は、別途梱包費・運賃の請求になります。

## ポリカーボネートミラー

品番	参考上代	サイズ	材質	入数	備考
PCM-1520	¥ 680	約150mm×200mm×1mm	ポリカーボネート(アルミ蒸着メッキ仕上げ)	5	
PCM-3020	¥1,240	約300mm×200mm×1mm	ポリカーボネート(アルミ蒸着メッキ仕上げ)	5	
PCM-3045	¥2,480	約300mm×450mm×1mm	ポリカーボネート(アルミ蒸着メッキ仕上げ)	5	
PCM-91181	オープン	約915mm×1818mm×1mm	ポリカーボネート(アルミ蒸着メッキ仕上げ)	5	

※PCM-91181はLOT厳守。バラの際は、別途梱包費・運賃の請求になります。

店舗や部屋の角(コーナー)の上部に取り付けることができます

**可視角度(曲面率)**  
**360R**



使用例



GMK-343 (D57mm)



付属品

ミラー本体:ポリカーボネート・ABS樹脂(アルミ真空蒸着メッキ仕上げ)  
取付パーツ:ナイロン・グラスファイバー

ホールや店舗の壁に取り付けることができます

**可視角度(曲面率)**  
**タテ:220R**  
**ヨコ:340R**



使用例



GMK-472 (D115mm)



付属品

ミラー本体:ポリカーボネート・ABS樹脂(アルミ真空蒸着メッキ仕上げ)  
取付パーツ:ナイロン・グラスファイバー

## 広角ミラー(コーナー用)

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数	備考
GMK-343	¥16,000	340mm×330mm	1	1	曲面率360R

## 広角ミラー(壁面用)

品番	参考上代	サイズ	1P入数	入数	備考
GMK-472	¥19,000	275mm×475mm	1	1	曲面率 タテ:220R/ヨコ:340R

安全・防犯

ミラー

カバーサイン

点字マット

カー関連

緩衝材

防災

安全

特性用途比較表