

品番 EA724ZK-10
品名 コーナーミラー

オフィス、商業施設などのL字廊下、階段などに最適！
出会い頭の衝突防止に！



【仕様】

- 室内専用
- L字路専用
- 鏡面材質…高級アクリル製
- サイズ…W328×H279×D246mm
(厚みは設置したときの厚みになります。)
- 重量…0.33kg
- 曲面…359R
- 鏡の厚さ…2mm
- 取付金具(アルミ)付
- 設置可能場所…壁
- コーナーの死角がよく見えます。

コーナーの死角がよく見える！




取付方法

1

部品をご確認下さい

4×25 タッピングビス

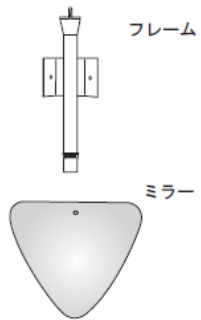


フレーム

ミラー

2


設置位置を確認し
フレームを壁に
取付けます。

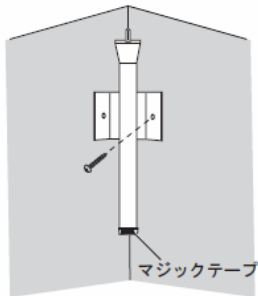

マジックテープ


3

ミラーの穴にフレームの
ワイヤーフックを入れます。

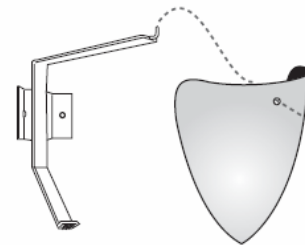

4

ミラーを押し
マジックテープで固定します

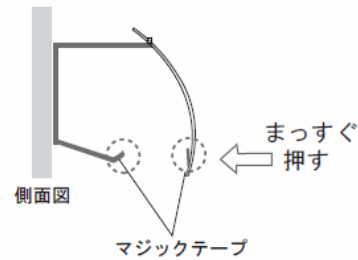
 
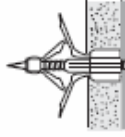
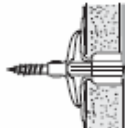


台車やワゴンを押しながら、
ミラーで安全確認できます！

 




付属のビスで取り付けられない場合

石こうボードの場合

- (1)  石こうボードにドリルでφ10の下穴をあけます。
- (2)  ボードプラグを穴にさし込みます。
- (3)  ビスをねじ込みます。
金具
- (4)  ボードプラグが石こうボードの内側で広がり固定されます。

コンクリートの場合(φ6のナイロンプラグの例)

- (1)  コンクリート用ドリルでφ6(ALCの場合はφ5.5)、深さ30mmの埋め込み穴をあけます。
(4×30のタッピングビス使用の場合)
- (2)  φ6のナイロンプラグを埋め込みます。
- (3)  ナイロンプラグにビスをねじ込んで固定します。
金具

● ナイロンプラグやボードプラグは、お近くの金物店・DIY店などでお買い求め下さい。※
(※弊社エスコ便利カタログにも多数掲載しております。)

⚠ ご注意

● 高温になる物の近くや、雨・風のあたる場所には設置しないで下さい。

アクリルミラーの メンテナンスと性質

- ミラーはドライバーなしで簡単にはずせます。ほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取って下さい。石油系(シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等)、溶剤系は絶対に使用しないで下さい。
- アクリルミラーは性質上細かいキズが表面に見られる場合があります。視認性には問題ありません。

