

スーパーオーバル

室内専用

やわらか
ミラー

シンプル!! 超軽量!! 目立たず多様な空間に溶け込むデザイン


自由に曲がるフレキシブルアームで、角度調整が簡単にできるミラー。店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。




状況写真




拡大写真

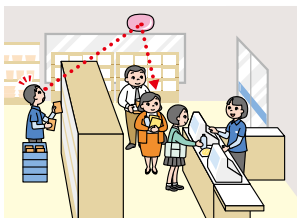


お店のすばやい状況把握に

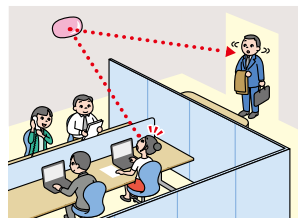

来客へのすばやい対応に

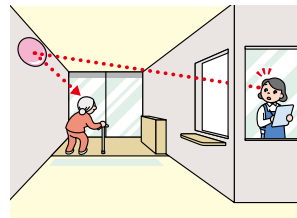

病院・介護施設などの見守りに

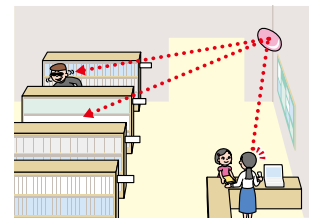

学校・図書館などの安全対策に

EA724ZK-37



 
EA724ZK-36

EA724ZK-31

EA724ZK-32

EA724ZK-33

EA724ZK-34

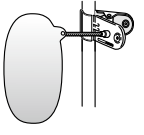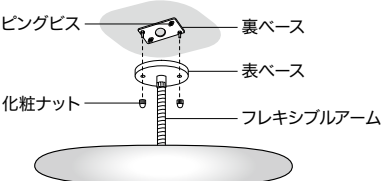品番	SF35C	SF35B	SF55	SF68	SF80	SF81
価格(税別)						
大きさ[mm]	W350×H230		W550×H275	W680×H330	W785×H500	
ミラーの厚さ[mm]	2					
全重量[kg]	0.54	0.48	0.71	0.83	1.2	1.3
像の大きさ[曲率半径]※	860R					1,500R
アーム長さ[mm]	200		250			
ミラー材質/アーム材質	アクリル/スチール					
ミラー裏面色/アーム色	ホワイト/ホワイト					
取付形式	クリップ式		ビス式			
取付場所	天井	×	○			
	壁面	×	○			
付属品	フレキシブルアーム(角度調整可能なアーム・クリップ付き、滑り止め用ゴム2種)		フレキシブルアーム(角度調整可能なアーム・表ベース付き)、裏ベースセット			
取付方法	 <p>クリップの取付可能厚はパイプ: φ24~43、板物:15~43mm。 ミラーは縦付・横付が可能。</p>		 <p>トラスタッピングビス 化粧ナット 裏ベース 表ベース フレキシブルアーム</p>		<p>*SF35Bのみフレキシブルアームの取付け位置が違います</p> 	
オプションパーツ	×	TC、TP、TS、TL、TZ、TX、TY、HL(SF35Bを除く)				TC、TP、TS、TL、TX、TY、HL

※ 曲率半径とは・・・曲率半径が大きくなるほど、映る像は大きくなります。