



T字路の衝突防止や病院・介護施設の見守りに!


視野角は180°以上。壁に設置したフレームに引っかけるだけのライト感覚の壁掛けミラーです。T字路の衝突防止など幅広い用途にご利用いただけます。

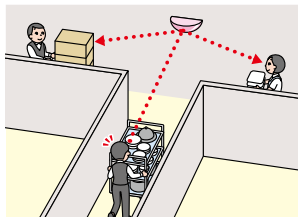

T字路の衝突防止に

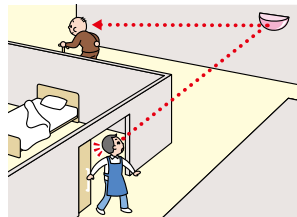

病院・介護施設の見守りに

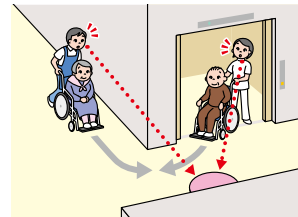

エレベータホールの衝突防止に

EA724ZK-5

EA724ZK-6

品番	L5	L7	L10
価格(税別)			
大きさ[mm]	W480×H247×D160	W665×H340×D235	W965×H490×D285
ミラーの厚さ[mm]	2		
全重量[kg]	0.36	0.64	1.4
像の大きさ(曲率半径)*	301R	414R	634R
ミラー材質/フレーム材質	アクリル/アルミ		
ミラー裏面色/フレーム色	グレー/グレー		ホワイト/ホワイト
取付場所	天井	×	
	壁面	○	
付属品	フレーム、4×25トラスタッピングビス1本		フレーム(要組立)、4×25トラスタッピングビス2本
取付方法			
オプションパーツ	×		

* 曲率半径とは・・・曲率半径が大きくなるほど、映る像は大きくなります。