
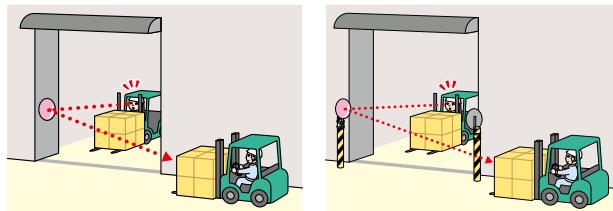


# フォーク出口ミラー

屋外可

## 運転しながら安全確認！

フォークリフト走行路の死角を解消し、安全運転と作業効率アップを助けます。  
スリムな形状で狭い空間にも取付可能。取付場所に合わせて3タイプから選択できます。

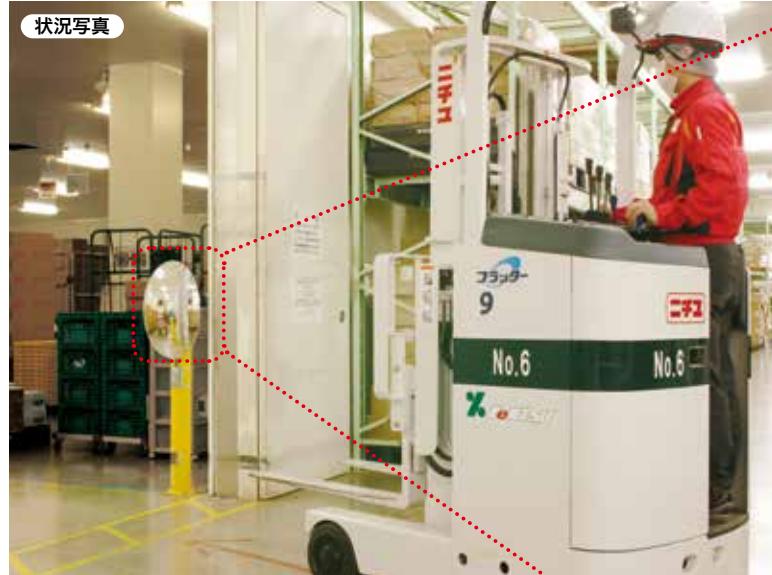

フォークリフトの安全確認に

EA724ZL-11

品番	B55KP	B55K	B55KL
価格(税別)			
ミラーの大きさ[mm]	W330×H550		
ミラーの厚さ[mm]	2		
取付金物の形状と大きさ			
全重量[kg]	1.6	1.4	1.6
像の大きさ(曲率半径)※	860R		
ミラー材質／裏板・枠材質／金物材質	アクリル／塩化ビニル／スチール		
枠色	グレー		
付属品	ステンベルト2本(Φ100~Φ200mmに取付可能な長さ)、取付金物 ※ステンベルトの長さは延長することができます。 ご相談ください。	取付金物、4×30トラスタッピングビス3本、ナイロンプラグ3個	
取付場所	既存のガードポール 	壁面 シャッターレール 	壁面 シャッターレール 
備考	ミラーの向きを横長(W550×H330)に変更することができます。ご相談ください。		

※ 曲率半径とは…曲率半径が大きくなるほど、映る像は大きくなります。