

FFミラー車出口




商品紹介動画▶

屋外可

安全確認、快適発進!!

駐車場の出入口用ミラー。道路の死角から来る自転車や人などを確認できます。ドライバーの目の高さに設置してお使いください。

接着タイプ

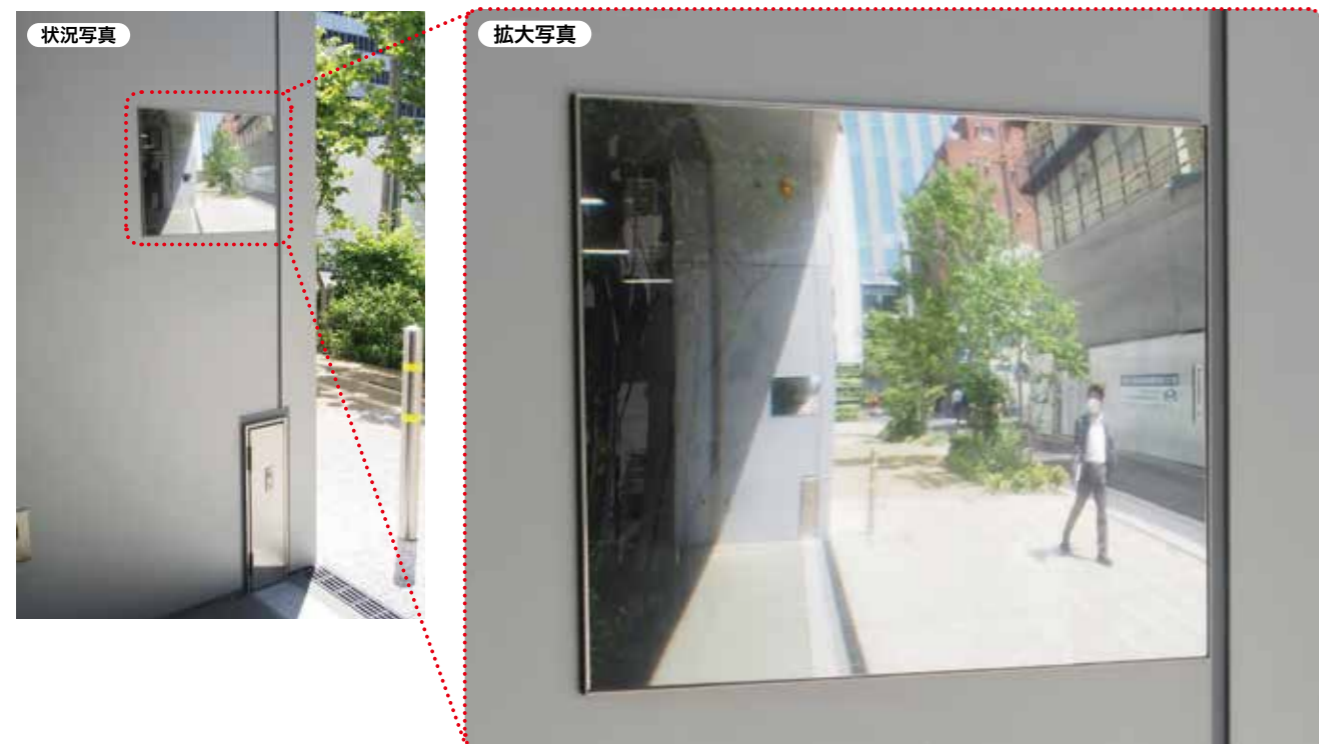

EA724ZL-1


EA724ZL-2

品番	F15	F33
価格(税別)		
大きさ[mm]※1	W150×H210	W320×H250
厚さ[mm]	5.8	
全重量[kg]	0.21	0.43
像の大きさ(曲率半径)※2	280R相当	400R相当
ミラー材質	ポリカーボネート	アクリル
取付場所	壁面	
付属品	専用コンクリート用ボンド	

- ガラス・ステンレス・大理石など:両面テープのみで接着可
- コンクリート・レンガ・モルタル・木(合板)など:ボンドと両面テープを併用
- 接着タイプの取付方法動画をご覧ください。





接着タイプ
取付方法動画▶

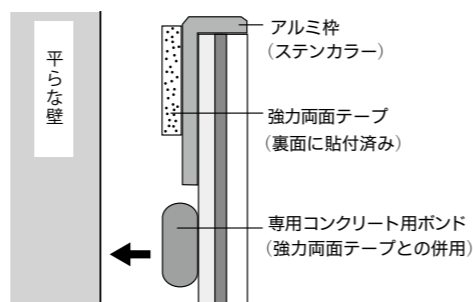


FFミラーの性質:直射日光やライト等の光が当たった場合、角度によっては見えにくくなる場合があります。
※1 Wは横、Hは縦の長さ。縦・横を逆にして使うと視野が狭くなりますのでご注意ください。
※2 曲率半径とは・・・曲率半径が大きくなるほど、映る像は大きくなります。

ビス止めタイプ

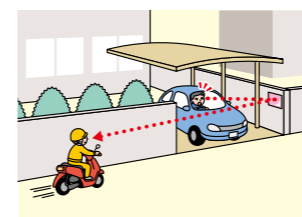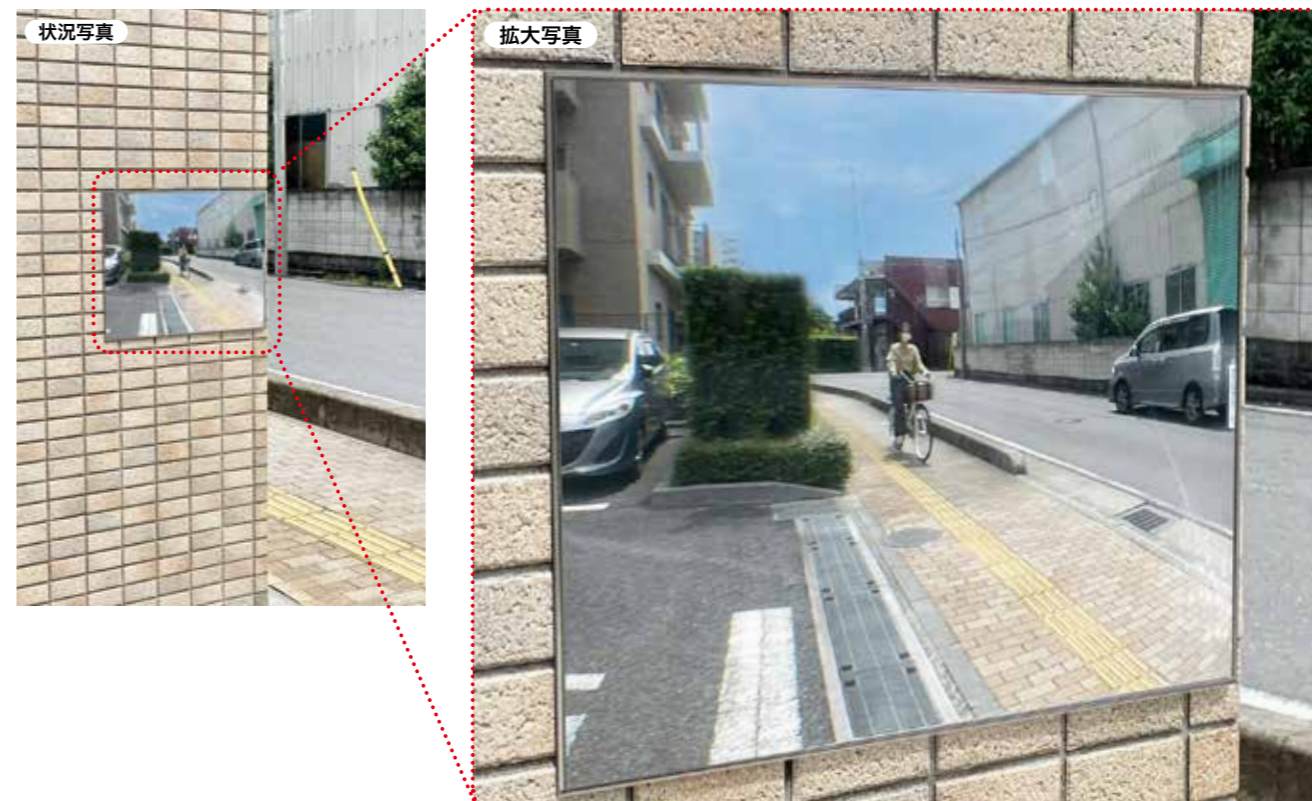

出入口の安全確認に

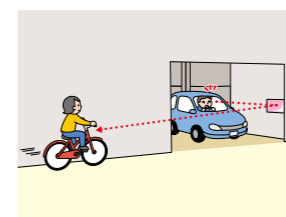


死角から来る人や自転車などの確認に

EA724ZL-2A

EA724ZL-3A

品番	F15B	F33B	F48B	F60B
価格(税別)				
大きさ[mm]※1	W150×H210	W320×H250	W480×H370	W600×H500
厚さ[mm]	6.6			
全重量[kg]	0.30	0.52	1.3	2.2
像の大きさ(曲率半径)※2	280R相当	400R相当	700R相当	1000R相当
ミラー材質	ポリカーボネート		アクリル	
取付場所	壁面			
付属品	アルミ枠、4×30皿頭タッピングビス4本、ナイロンプラグ4個			

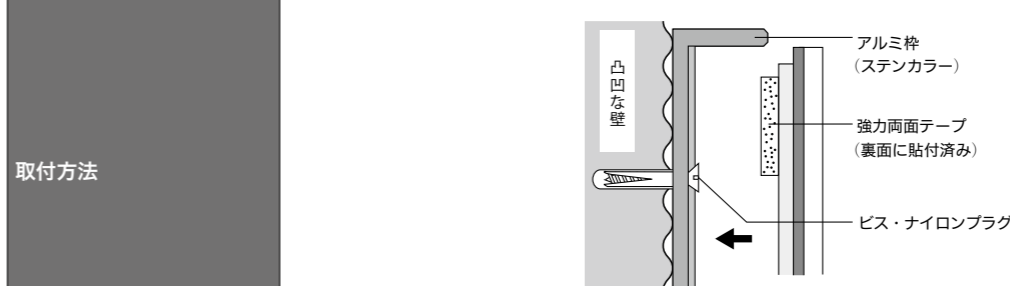

ビスを打てない壁面(大理石など)に、F48B・F60Bを設置したいときはご相談ください。

FFミラーの性質:直射日光やライト等の光が当たった場合、角度によっては見えにくくなる場合があります。
※1 Wは横、Hは縦の長さ。縦・横を逆にして使うと視野が狭くなりますのでご注意ください。
※2 曲率半径とは・・・曲率半径が大きくなるほど、映る像は大きくなります。