

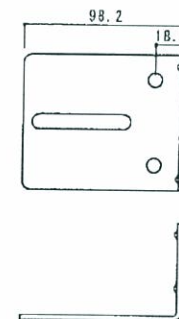
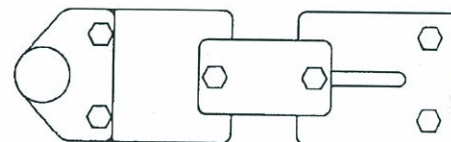


金具 A

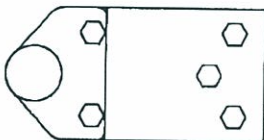

金具 B

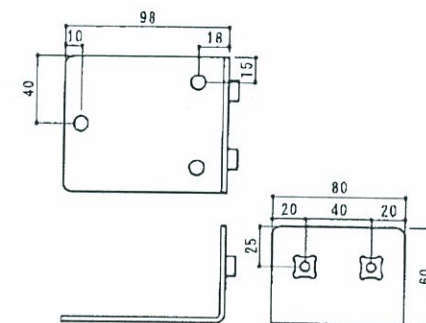


樹脂キャップ

金具 C


金具 C

金具 C

樹脂キャップ

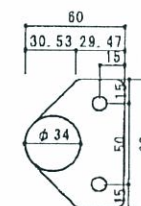

延長金具 D

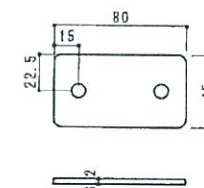

金具 A

延長金具 D

金具 A

レーベル

レーベル

 
金具 B

金具 B

80mm取付図

215mm取付図

レーベル



ネジ添付類

M8×70 レーベルネジ 2ケ

レーベルネジ用保護キャップ

M8×15 ボルト 2ケ

M8×20 ボルト 4ケ

平ワッシャー 10ケ

Sワッシャー 4ケ

ナット 6ケ

C-10		約275g	スチール		1/3	品名	ガレージミラーオプション
品番	形状・サイズ	重量	材質	備考	尺図	図番	C-10

信栄物産株式会社