

リア用アンダーミラー

〈貼付けタイプ〉

- ▶穴あけ作業の要らない粘着タイプのミラーです。
 - ▶角度調節が自在。
 - ▶有効視野が広い。
- ※貼付面がカーブのきつい所には不可。



外径サイズ：丸115φ 曲率半径：100R



外径サイズ：丸147φ 曲率半径：300R

〈取付け例〉HR-12K



〈はさみ込みタイプ 標準〉

- ▶穴あけ不要で取付けが簡単。
 - ▶有効視野が広い。
- ※リアパネルが全面ガラス製の車には使用しないで下さい。

ブラック(丸) R-15K EA724ZX-11



外径サイズ：丸147φ 曲率半径：120R

メッキ(丸) R-15C エスコの取扱はありません



外径サイズ：丸147φ 曲率半径：120R

〈取付け例〉R-15C




〈はさみ込みタイプ DX〉

- ▶穴あけ不要で取付けが簡単。
 - ▶有効視野が広い。
- ※リアパネルが全面ガラス製の車には使用しないで下さい。

角型(黒)
RX-14K
EA724ZX-12



外径サイズ：角175×150mm 曲率半径：300R

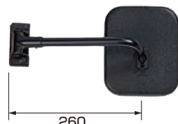

丸型(黒)
RX-15K
EA724ZX-13



外径サイズ：丸147φ 曲率半径：120R



〈取付け例〉RX-14K

