

リヤ用

バン・ワゴンの後方確認ミラー

RX-

アンダーミラー

UNDER MIRROR

DX型

はさみ込タイプ

日本製

裏面を必ずごらん下さい。

 
バン・ワゴンの後方確認ミラー

リヤ用 DX型アンダーミラー

この商品は車の後方の安全を確認するためのミラーです。

(特 長)

- 穴あけ不要で取付が簡単
- 角度調整が自在
- 有効視野が広い



(取付方法)


- 1) まず運転席からリヤガラス(後窓)を通して見て、適当な取付位置を決めます。
- 2) リヤパネルを少しあけて、ブラケット本体で、1)で決めた取付場所(リヤパネルの縁)をはさみ込み、①ネジをしっかり締めます。
- 3) ミラーの角度を調整してボルト②、③も締めます。

※注意 リヤパネルが全面ガラス製、及びリヤパネルの縁がガラス製の車には使用しないで下さい。

リヤパネルの天井部の取付けは、車体を傷めるおそれがありますので避けて下さい。

付属のパッキン(ゴム)のご使用について…

当パッキンは、高分子材ですので、車及び車種によっては、車体(ボディ)が変色・移行する場合がありますので、充分にご確認の上ご使用願います。

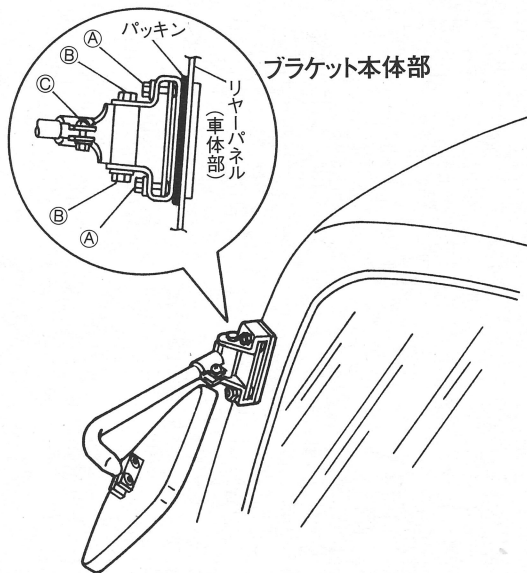


RX-14Kの場合(角型)

④と⑤のビス、ナットをゆるめて、ミラーとステーを↓の方向に入れて組み立てて下さい。


※⑥ (E)部が固くて入りにくい場合

ミラー本体の球の入る部分を上にして、(E)部にお湯などをかけて、あたためてからミラーとステーを組立てて下さい。

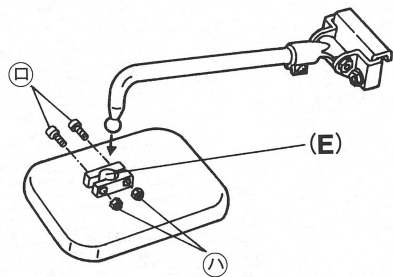

RX-15Kの場合(丸型)

④と⑤のビス、ナットをゆるめてミラーとステーを↓の方向に入れて組み立てて下さい。

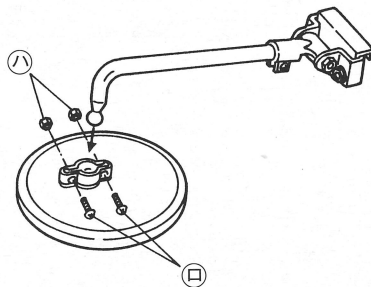

RX-14K(角型)



4 953120 050386

RX-15K(丸型)



4 953120 050393

信栄物産株式会社

大阪市天王寺区上汐4-1-32
TEL (06) 6779-9223

注意 ホッチキス止めをしておりますので、開封時にはご注意ください。