


EA725BC-4 (ノギス)

- DIN 862に準ずる
- 固定ネジ付
- ステンレス製
- カバーケース付
- ミリ/インチ目盛りつき
- 最小目盛 0.05mm / 1/128"
- 測定範囲 150mm
- 全長 225mm
- デプスバー付

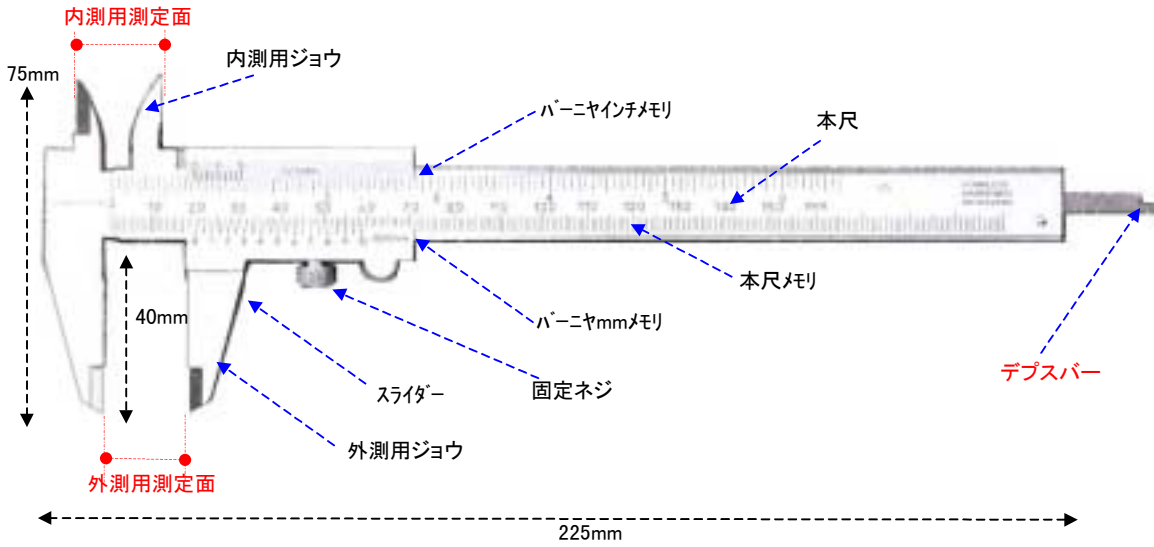

- **メモリの読み方。**
最小値が0.05mmのノギスの場合、1mm以上の数値は本尺のメモリで読取り、1mm以下の端数は本尺のメモリとバーニヤのメモリが合致した所のバーニヤのメモリで読取ります。

