

AD-5764A-150



AD-5764A-200



AD-5764A-300

0.01 mm

最小表示

デジタルノギス


AD-5764Aシリーズ

★
成績書
発行可能



- 高速応答性 (最大応答速度3m/S)
- ムラのない滑らかな、しゅう動性
- データーホールド機能
- オートパワーオフ機能
- サムローラーつき、転がして微量な調整が可能

	AD-5764A-150	AD-5764A-200	AD-5764A-300
測定範囲	0~150mm	0~200mm	0~300mm
標準価格 (税抜)	¥5,500	¥8,400	¥12,000

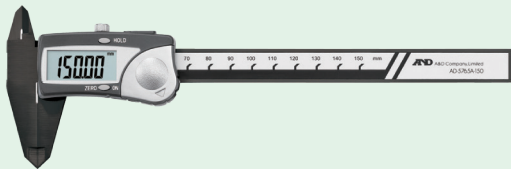

プラスチック デジタルノギス
AD-5765A-150


0.01 mm

最小表示



- 測定物を傷つけにくいプラスチックタイプ
- 軽量で安全、持ち運びに便利
- データホールド機能
- オートパワーオフ機能

AD-5765A-150	
測定範囲	0~150mm
標準価格 (税抜)	¥2,300

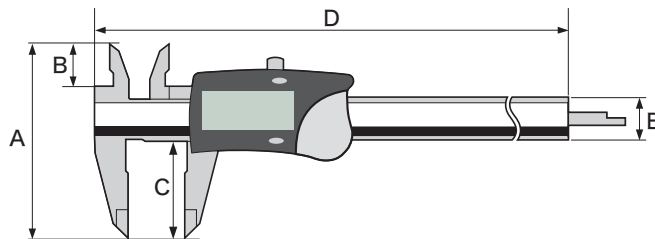

	外形寸法 (mm)					外側用ジョウの厚さ	質量 (g)	デプスバー
	A	B	C	D	E			
AD-5767-150	76	16	40	235	16	3.5	162	○
AD-5763-150	77	16	40	236	16	3.5	165	○
AD-5763-200	88	19	50	285	16	3.5	195	○
AD-5763-300	102	23	60	390	16	4	275	○
AD-5764A-150	76	16	40	235	16	3.5	162	○
AD-5764A-200	90	20	50	287	16	3.2	190	○
AD-5764A-300	102	22	60	390	17	4	274	○
AD-5765A-150	77	16	40	236	16	3.2	50	—

	AD-5764Aシリーズ	AD-5765A-150
最小表示	0.01mm	
繰り返し精度	±0.01mm	
器差	±0.03mm (0~200mm)、±0.04mm (200mm以上)	±0.1mm
電源	CR2032形リチウム電池1個	
電池寿命	約1年	
材質	ジョウ・本尺: ステンレス (SUS420J2相当品)	ジョウ・本尺: PC樹脂、表示部: ABS樹脂
付属品	プラスチックケース、電池 (モニター用)、取扱説明書、性能検査書	プラスチックケース、電池 (モニター用)、取扱説明書

★成績書発行可能マーク: 検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。標準価格 ¥10,000 (税抜)
トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。標準価格 ¥12,000 (税抜)