

この性能でこの価格、高コストパフォーマンスモデル！




MC105-25




MC106-175

## 寸法図

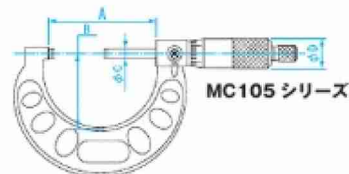

MC105 シリーズ

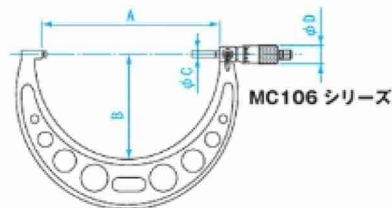

MC106 シリーズ

単位：mm

品番	A	B	C	D
MC105-25	31	29	6.5	18
MC105-50	56	37	6.5	18
MC105-75	81	50	6.5	18
MC105-100	106	63	6.5	18
MC105-125	131	75	6.5	18
MC105-150	156	88	6.5	18
MC106-175	183	104	6.5	18
MC106-200	209	117	6.5	18
MC106-225	234	130	6.5	18
MC106-250	260	142	6.5	18
MC106-275	285	155	6.5	18
MC106-300	310	168	6.5	18

**用途** ・ 外側寸法の測定

**材質** ・ フレーム：球状黒鉛鋳鉄  
 ・ スピンドル：高炭素クロム軸受鋼

**特長** ・ 測定面は超硬チップ付  
 ・ 定圧装置付  
 ・ フレームは塗装仕上  
 ・ 基準棒各1本付 (MC105-25 を除く)

商品コード	品番	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	最大許容誤差 (μm)	質量	
151070	MC105-25	0 ~ 25	0.01	4	150g	EA725EH-1
151071	MC105-50	25 ~ 50	0.01	4	200g	EA725EH-2
151072	MC105-75	50 ~ 75	0.01	5	230g	EA725EH-3
151073	MC105-100	75 ~ 100	0.01	5	260g	EA725EH-4
151074	MC105-125	100 ~ 125	0.01	6	330g	EA725EH-5
151075	MC105-150	125 ~ 150	0.01	6	400g	EA725EH-6
151401	MC106-175	150 ~ 175	0.01	7	670g	EA725EH-11
151402	MC106-200	175 ~ 200	0.01	7	740g	EA725EH-12
151403	MC106-225	200 ~ 225	0.01	8	870g	EA725EH-13
151404	MC106-250	225 ~ 250	0.01	8	900g	EA725EH-14
151405	MC106-275	250 ~ 275	0.01	9	970g	EA725EH-15
151406	MC106-300	275 ~ 300	0.01	9	1070g	EA725EH-16