

デジタル替アンビル式外側マイクロメータ

ELECTRONIC DIGITAL MICROMETERS WITH INTERCHANGEABLE ANVILS



この1本で広範囲測定ができます。




MCD136-100

替アンビル

- **用途** • 外側寸法の測定
- **材質** • フレーム：球状黒鉛鋳鉄
• スピンドル：高炭素クロム軸受鋼
- **特長** • デジタル表示で見やすい
• アンビルを取り替えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。
• 測定面は超硬チップ付
• 定圧装置付
• オートディスプレイオフ機能付(約5分)
• フレームは塗装仕上
- **仕様** • 替アンビル：4本
• 基準棒：MCD136-100、3本(25・50・75mm)
：MCD136-200、4本(100・125・150・175mm)
• マイクロメータヘッドのストローク：25mm
- **電源** • SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属

寸法図

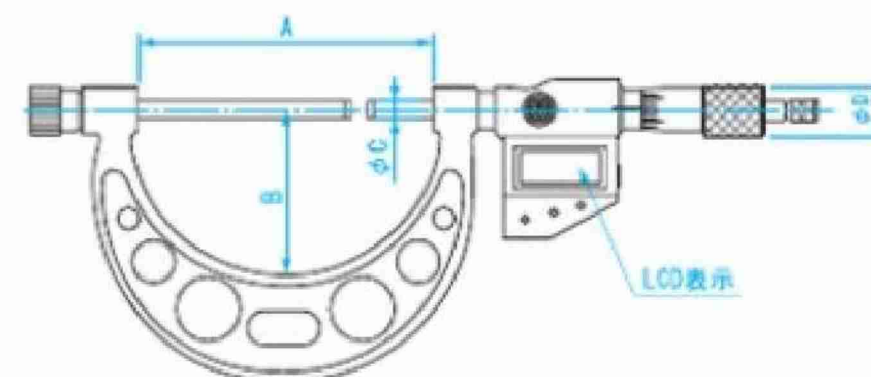

単位：mm

品番	A	B	C	D
MCD136-100	108	57	8	18
MCD136-200	208	114	8	18

商品コード	品番	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	最大許容誤差 [*] (μm)	質量
152151	MCD136-100	0-100	0.001	6	500g
152152	MCD136-200	100-200	0.001	8	940g

EA725EH-33

EA725EH-34

※ 量子化誤差 (± 1 カウント) 含まず