

デジタル U 字形鋼板マイクロメータ




ELECTRONIC DIGITAL DEEP THROAT MICROMETERS

フレーム奥行きがあり、鋼板等の任意箇所測定ができます！



寸法図

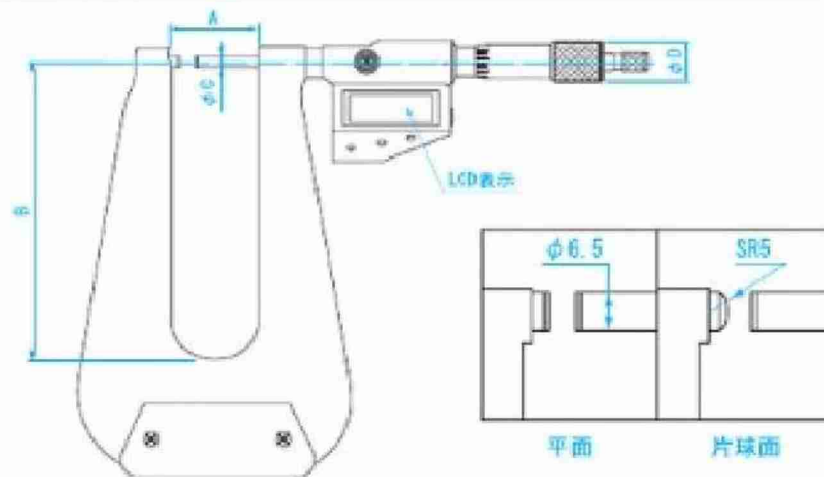

単位：mm

品番	A	B	C	D
MCD233-100U	32	105	6.5	18
MCD233-150U	32	155	6.5	18
MCD233-300U	32	310	6.5	18

- 用途** • 鋼板の厚み測定用
- 材質** • フレーム：球状黒鉛鋳鉄
• スピンドル：高炭素クロム軸受鋼
- 特長** • デジタル表示で見やすい
• 測定面は超硬チップ付
• 定圧装置付
• 防熱カバー付
• オートディスプレイオフ機能付 (約 5 分)
• フレームは塗装仕上
- 電源** • SR44 (酸化銀電池) テスト用1個付属

商品コード	品番	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	最大許容誤差* (μm)	測定面形状	質量
152111	MCD233-100U	0-25	0.001	6	平面	720g
152112	MCD233-150U	0-25	0.001	6	平面	960g
152113	MCD233-300U	0-25	0.001	8	片球面	2000g

EA725EH-37
EA725EH-38
EA725EH-39

* 量子化誤差 (± 1 カウント) 含まず