

EA725F-51~-53 デジタルデプスゲージ

※全て廃番となりました。

【仕様】


- 測定範囲…F-51:0~25mm
F-52:0~200mm
F-53:0~300mm

※ミリ(メトリック)でご使用下さい。

- 最小目盛…0.01mm

- 電源…CR2032×1個
(※モニター用電池付属)
- 材質…ステンレス+ABS樹脂
- 使用環境温度…5~40℃
- ゼロリセット、ホールド機能付

【各部の名称】

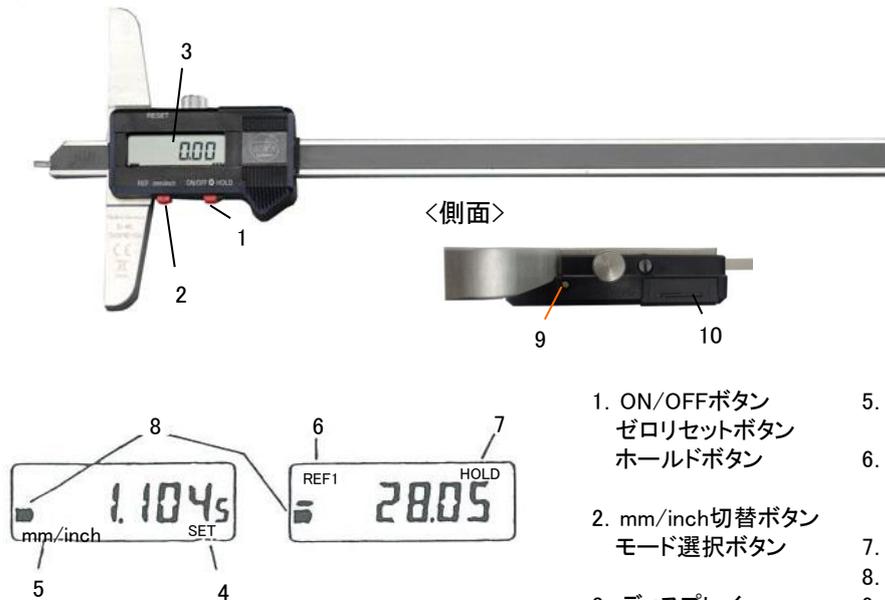

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. ON/OFFボタン
ゼロリセットボタン
ホールドボタン | 5. ボタン(2)の機能表示 |
| 2. mm/inch切替ボタン
モード選択ボタン | 6. ボタン(2)で選択した
モード表示 |
| 3. ディスプレイ | 7. ホールド表示 |
| 4. ボタン(1)の機能表示 | 8. バッテリー表示 |
| | 9. リセットポート |
| | 10. 電池蓋 |