

自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品!



EA725MA-14A  
WDI-10078SP



EA725MA-13A  
WDI-8058SP




EA725MA-12A  
WDI-5058SP



EA725MA-11A  
WDI-3058SP

●寸法図

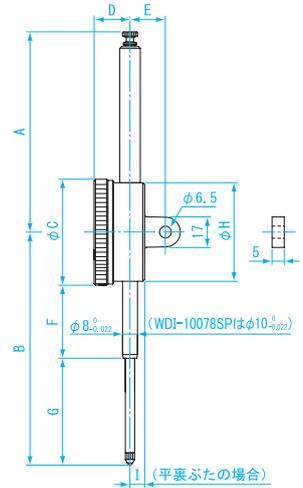

用途●測定範囲の長いダイヤルゲージです。

材質●本体:スチール

●測定子先端:鋼

特長●リミット針を装着

●軸受部に宝石軸受を使用しています。

●目盛板は緑色

●裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。

●ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。

単位: mm

品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I
WDI-3058SP	37.5	86.5	58	19	19.5	19.5	38	53.5	8.5
WDI-5058SP	108.5	126	58	19	19.5	39.5	57.5	53.5	8.5
WDI-8058SP	138.5	168.5	58	19	19.5	51.5	88	53.5	8.5
WDI-10078SP	167.5	208	78	20	20.5	61	108	69	10

※垂直(測定子下向き)でご使用ください。

商品コード	品番	目量 (mm)	測定範囲 (mm)	目盛仕様	戻り誤差 ( $\mu\text{m}$ )	測定力 (N)	長針1回転 (mm)	1/10回転 隣接誤差( $\mu\text{m}$ )	全測定範囲 指示誤差( $\mu\text{m}$ )	繰返し 精密度( $\mu\text{m}$ )	質量 (平蓋装着時)
<b>NEW!</b> 151586	WDI-3058SP	0.01	0~ 30	0-100	7	3.0以下	1	14	$\pm 35$	5	210g
<b>NEW!</b> 151587	WDI-5058SP		0~ 50		9	3.5以下		15	$\pm 40$		270g
<b>NEW!</b> 151588	WDI-8058SP		0~ 80		11	4.0以下		-	$\pm 50$	290g	
<b>NEW!</b> 151589	WDI-10078SP		0~100		15	4.5以下		-	530g		

EA725MA-11A  
EA725MA-12A  
EA725MA-13A  
EA725MA-14A