

ダイヤルインジケータ (0 ~ 0.8mm/ 目量 0.01mm)

NEW!

DIAL INDICATORS

ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の
凹凸・真直度測定等に便利です！




EA725MB-1A
WTI-8030S (鋼球)



EA725MB-6A
WTI-8038R (ルビー球)

- ・高い耐磨耗性
- ・電気を通さない
- ・磁気を帯びない

●寸法図

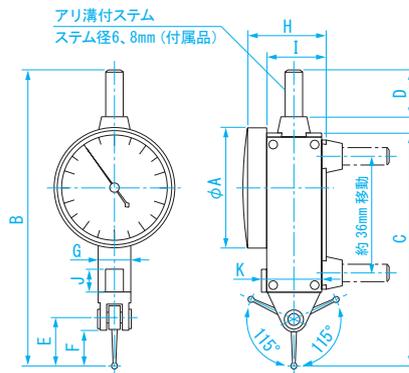

単位：mm

用途●てこ式ダイヤルゲージ

材質●本体:スチール

特長●ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、
深い場所の測定が簡単に行えます。

- 各軸受部に宝石を組み込んでいます。
- 目盛板は緑色

EA725MB-1A

EA725MB-6A

品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
WTI-8030S WTI-8030R WTI-8030W	30	93	73	13.2	16.5	12.5	10	26	18.4	15	20
WTI-8038S WTI-8038R WTI-8038W	37.5									7	

商品コード	品番	測定子 材質	目量 (mm)	測定範囲 (mm)	目盛仕様	広範囲行き 精度(μm)	戻り誤差 (μm)	測定力 (N)	隣接誤差 (μm)	繰返し精度 (μm)	質量
NEW! 151923	WTI-8030S	鋼	0.01	0~0.8	0-40-0	13	3	0.5以下	10	3	70g
NEW! 151924	WTI-8038S										80g
NEW! 151927	WTI-8030R	ルビー									70g
NEW! 151928	WTI-8038R										80g
NEW! 151931	WTI-8030W	超硬									70g
NEW! 151932	WTI-8038W										80g

EA725MB-1A

EA725MB-6A