


EA725SG-15、-30 テーパーゲージ

品番	測定範囲	重量
EA725SG-15	1~15mm	12g
EA725SG-30	15~30mm	31g

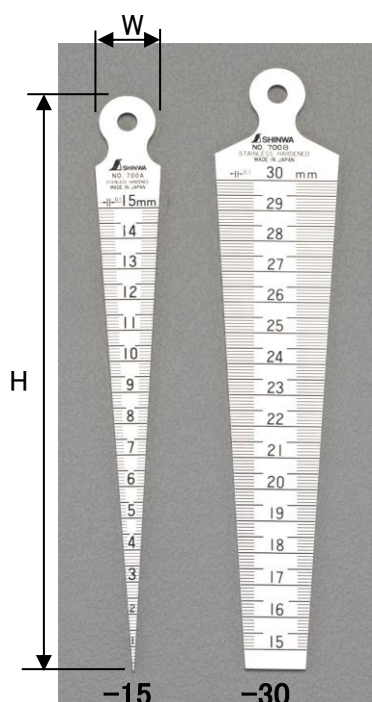


- サイズ…148(H)×17(W)×1.2(D)mm
- 材質…ステンレス
- 最小目盛…1mm

特長

- 隙間・管・孔に差し込むだけで、簡単に内径[※]や隙間の寸法が測れます。
- ※内径の測定
 本体の厚さにより誤差が生じます。
 内径は、次の補正の計算式の通りに計算してください。

$$\text{内径} = \sqrt{\text{読み値}^2 + 1.44}$$

テーパーゲージの厚さ(D:1.2mm)

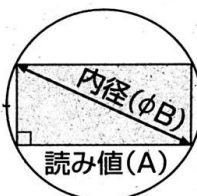

隙間測定



内径測定



孔径測定

