




ノガ社では汎用性のあるホルダーと、世界でも最も優れた
テストインジケーターやダイヤルゲージを組み合わせた
使い易いセットをご提供しております。

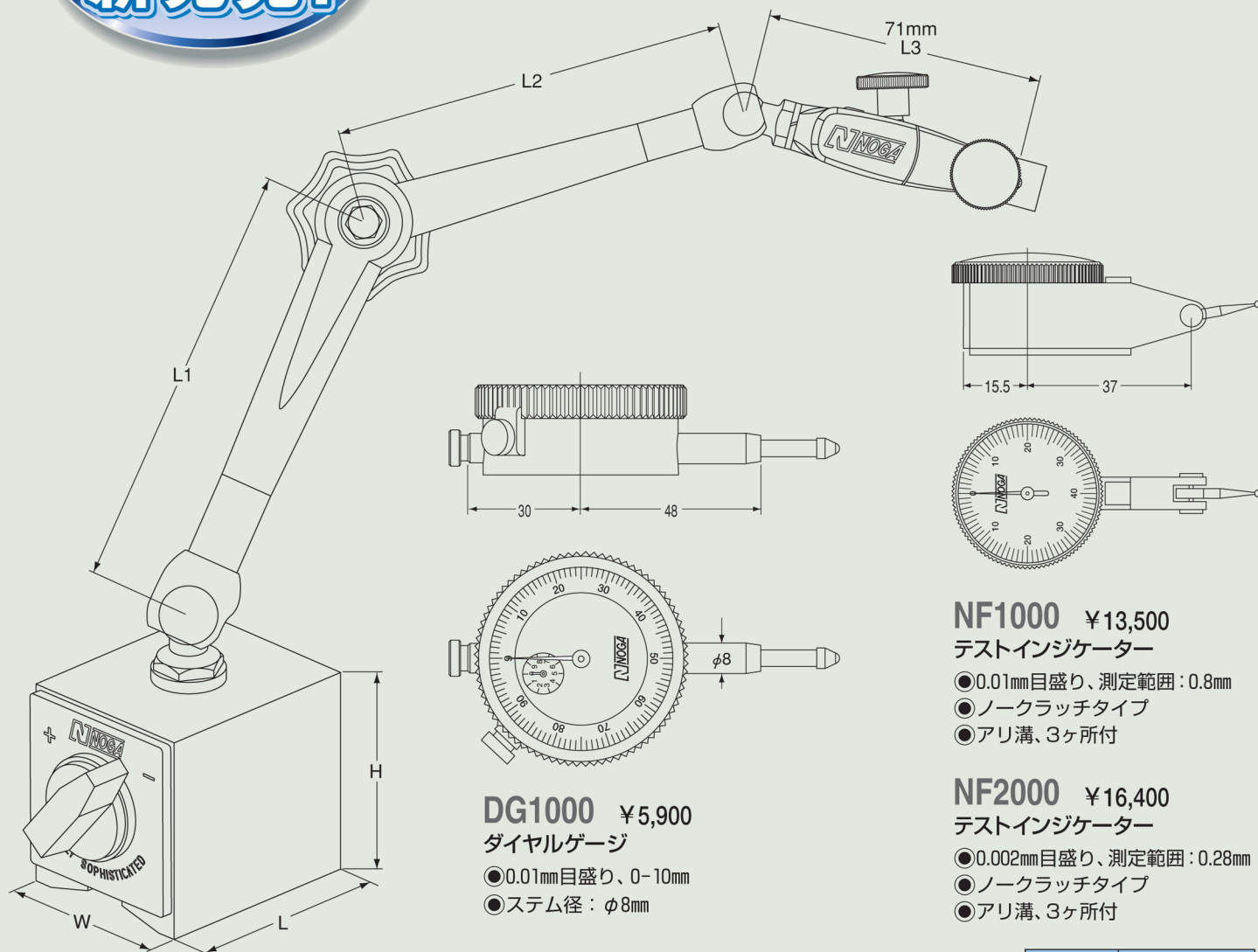

NF1000 ¥13,500

テストインジケーター

- 0.01mm目盛り、測定範囲：0.8mm
- ノークラッチタイプ
- アリ溝、3ヶ所付

NF2000 ¥16,400

テストインジケーター

- 0.002mm目盛り、測定範囲：0.28mm
- ノークラッチタイプ
- アリ溝、3ヶ所付

DG1000 ¥5,900

ダイヤルゲージ

- 0.01mm目盛り、0-10mm
- ステム径：φ8mm

型 番	名 称	アーム長さ(mm)		アーム 全長 L1+L2+L3	マグネット				セット 内容	重量 kg	EA品番
		下アーム(L1)	上アーム(L2)		保持力 N	W	L	H			
NF6150	ミニホルダーセット	56	51	178	320	30	40	35	NF61003 NF1000M	0.6	EA725T-63
NF1036	ノガフレックスアーム 芯出しセット	56	51	178	φ8×40mm ステム付				NF1022 NF1000M	0.36	—
DG6150	標準ダイヤルゲージ ホルダーセット	110	101	282	800	50	60	55	DG61003 DG1000	1.6	EA725T-65
MG6150	重量級ダイヤルゲージ ホルダーセット	133	113	317	800	50	60	55	MG61003 DG1000	2.1	EA725T-67

型 番	名 称 仕 様
NF1000	テストインジケーター 0.01mm目盛り 0.8mmストローク ノークラッチタイプ
NF1000M	ミットヨ製の NF1000
NF2000	テストインジケーター 0.002mm目盛り 0.28mmストローク ノークラッチタイプ
DG1000	ダイヤルゲージ 0.01mm目盛り 0-10mm フラットバック