

バイメタル温度計

(BM-T, BM-S, BM-F)

取扱説明書

このたびはバイメタル温度計をお買いあげいただきありがとうございました。


◎この商品は温度を測定するためのものです。それ以外のご使用はしないでください。

◎ご使用前には必ず以下の取扱説明文(ご使用方法・注意事項等)をお読みになり大切に保存して下さい。

●ご使用方法

- (1) 箱をあけて発泡材及びビニール袋を取り除いてください。
- (2) ご注文になった商品がご指定の温度範囲及び感温部の長さ、取り付けネジの規格にあっていいるか確認してください。
- (3) 常温で温度指示値を確認してください。
- (4) 取付けネジ(下図)をはずし、設置する場所へ取付けてください。この時、市販されているシーリングボンド、シーリングテープ等を必ず付けて確実に締めてください。
- (5) 取付けネジと締付けネジの間に必ずパッキンが入っている事を確認してください。パッキンが入っていないと被測温物が外部に漏れます。
- (6) 感温部を被測温物に入れて取り付けてください。
その後に締付けネジを確実に取り付けてください。

●各部の名称 (例) BM-T-90S

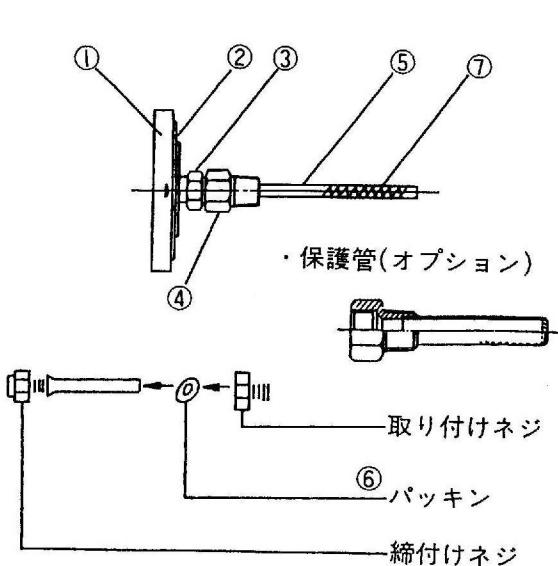

製品	品名	材質
1	フタ	SUS 304
2	ケース	SUS 304
3	締付ネジ	SUS 304
4	取付ネジ	SUS 304
5	感温部	SUS 304
6	パッキン	NAジョイント
7	センサ	バイメタル

●仕様

本体材料：ステンレス304

透明板：普通ガラス

精度：±1目盛


本体構造：防滴

●注 意 事 項



感温部が正しい位置に被測物と接していないと正しい温度が測れません。

(下図参照)

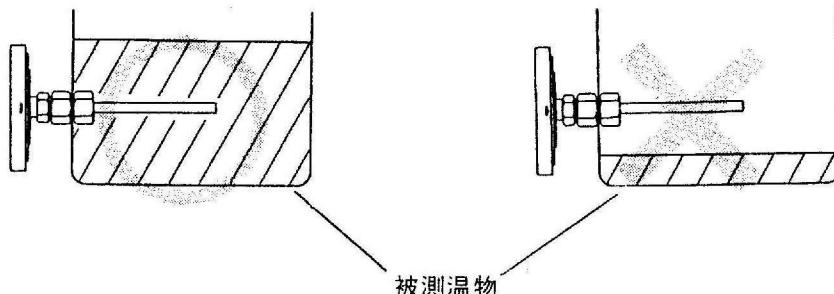

次の場合は必ず保護管（オプション）をご使用ください。

- ①：50°C以上の液体を測定する時、(やけどや火災の危険性があります。)
- ②：5kg/cm²以上の圧力がかかる時(但しケース外径φ75のものは2kg/cm²以上)
- ③：腐食性のある被測温物を測定する時。

- ・取付けネジ、締付けネジのゆるみチェックは定期的に点検してください。
- ・取り付け場所は振動、衝撃のある所、また直接雨や蒸気のかかる所は避けてください。(但し、耐震、防水タイプは除外します。)
- ・温度測定範囲外でのご使用はしないでください。
- ・本体を落としますとガラスの破損や本体内部の損傷で指示不良になります。
- ・取り付け周囲温度が50°C以上の高温になった場合又、被測温物が100°C以上の場合金属ケースが熱くなり素手で触るとやけどをする事があります。
- ・本体を分解すると精度や機能が低下し、故障の原因になりますので絶対にしないでください。

保証規定

①説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買上げ後1年間、無償で修理いたします。その他の責はご容赦願います。

②修理の必要が生じた場合は製品に本証添えて、お買上げ店または弊社サービスネットワークにご持参またはご郵送ください。

③保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
イ：誤用、乱用および取扱不注意による故障

ロ：火災・地震・水害等の災害による故障
ハ：不当な修理や改造に起因する故障
ニ：使用中に生じたキズなどの外観上の変化
ホ：消耗品および付属品の交換
ヘ：本証の提示がない場合および必要事項（お買上げ日、販売店名等）の記入がない場合

④本証は日本国内でのみ有効です。また本証は再発行いたしません、大切に保存してください。

品質保証書

お願い 本保証書はアフターサービスの際必要となります。お手数でも※印箇所にご記入の上、本器の最終ご使用者のお手許に保存してください。

品名 バイメタル温度計 型式 BM-

※ご芳名

※ご住所

TEL ()

※以下については必ず販売店にて記入捺印をお願いいたします

お買いあげ店名

印

住 所

TEL ()

お買いあげ年月日 年 月 日

SK 等式佐藤計量器製作所

〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3

☎03-3254-8111㈹ FAX 03-3254-8119