

## 堆肥用バイメタル温度計 取扱説明書

このたびは、「堆肥用バイメタル温度計」をお買い上げいただきありがとうございました。  
この商品は堆肥の温度をはかるためのものです。それ以外のご使用はしないでください。  
ご使用前には必ず以下の取扱説明文（ご使用方法、注意事項）をお読みになり大切に保存して下さい。


### 1：仕様

温度目盛範囲：0～120℃（1目盛2℃）  
材質：フタ、ケース、感温部 SUS304  
精度：±2℃

### 2：ご使用方法

右図のように目印（先端から200mm）以上を被測温物の中に入れてください。

感温部寸法：8x900mm

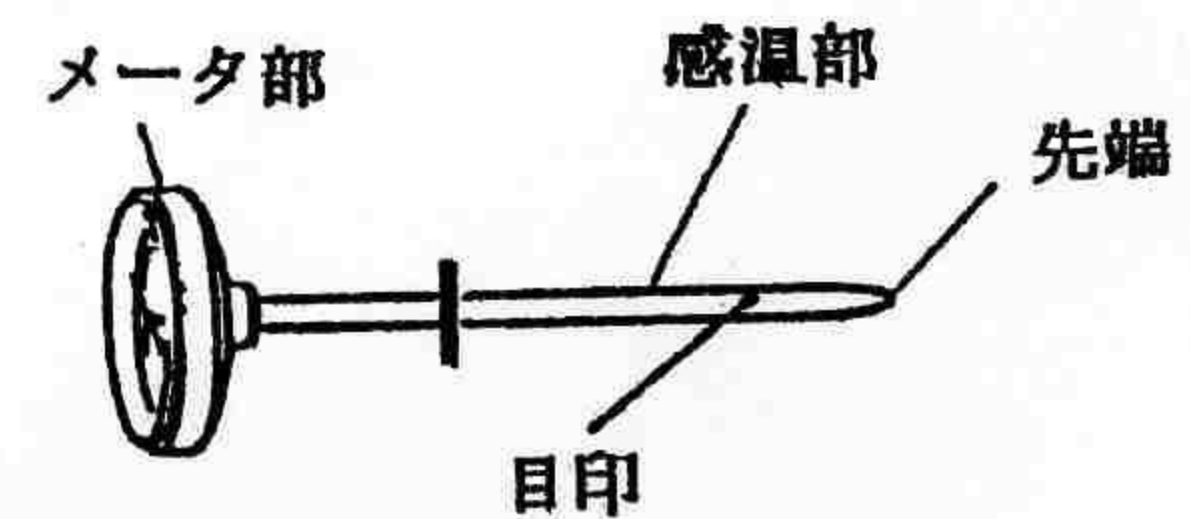

### ⚠️ 注意事項

- ◎感温部が長いので、曲げないように取扱いに気を付けてください。
- ◎先端が尖っていますので手などに刺さないようにしてください。
- ◎メーター部は防水仕様ではありませんので、水洗いなどはしないで乾いた布でふき取るようにしてください。
- ◎本体を落としたり、ぶついたりしますと温度の指示値がずれたり、メーター部が損傷しますので注意してください。
- ◎目盛範囲以外でのご使用はしないでください。
- ◎堆肥の発酵時に酸系統の腐蝕性ガスが発生し感温部を腐蝕させる場合があります。  
堆肥に長時間差し込んだままのご使用はしないでください。  
使用後は感温部のみ水洗いをして拭き取り乾燥させたくえ保管してください。

※万一製造上の不備がありました場合は新しい商品とお取り換えいたします。それ以外の責はご容赦願います。

株佐藤計量器製作所