

EA728AC-32A デジタル温度計

○ 仕様


・センサータイプ…NTC
・測定範囲…-10～+50℃
・分解能…0.1℃
・精度…±1℃(0～40℃)、±2℃(-10～0、40～70℃)
・サンプリング…1回/1分
・使用温度湿度…0～50℃・10～95%
・保存温度湿度…-10～+70℃
・電源…LR1130×1個
・電池寿命…約6ヶ月
・サイズ/重量…58×11×33(H)mm/20g
・材質…プラスチック



スタンド使用時

○ 電池の交換と各部機能

- ・電池カバーを時計方向に回すと外れます。
新しい電池(LR1130×1個)と交換し、電池カバーを元に戻して下さい。
※購入時は電池に絶縁シートが付いていますので、絶縁シートを外して下さい。
- ・摂氏・華氏切替ボタンを押すと単位表示が切り替わります。
- ・センサーを閉じてしまうと、精度が低くなりますので注意して下さい。

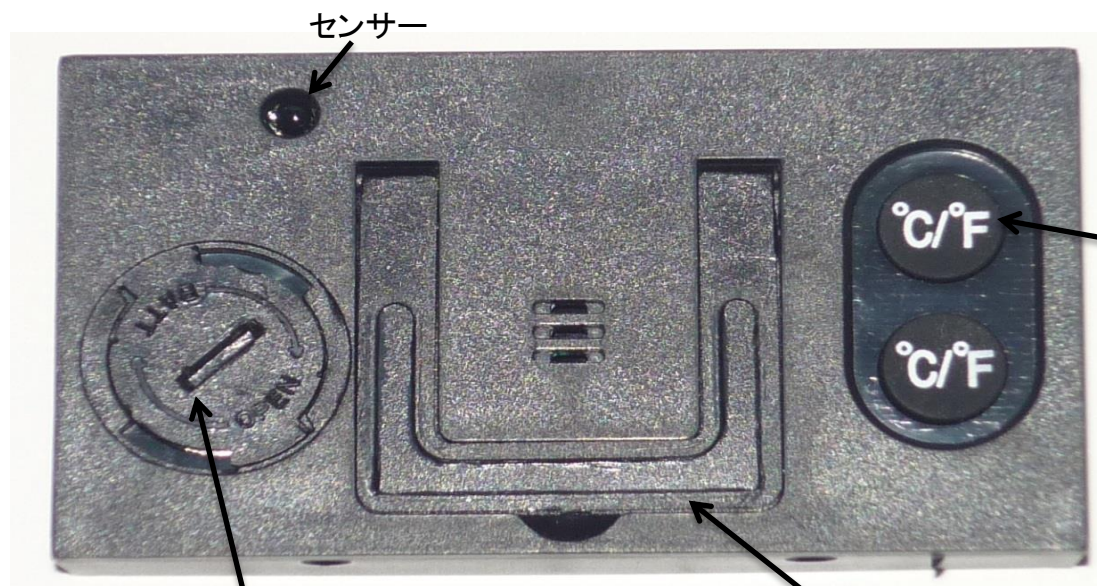

センサー

電池カバー

スタンド

摂氏・華氏切替ボタン

〔上下、どちらのボタンを押しても
操作は同じです。〕