


EA728AC-54 デジタル温湿度計 取扱説明書

Ver.1.0

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用ください。

使用上の注意


 注意	<ul style="list-style-type: none">・本器を絶対に分解しないでください。故障の原因になります。・本器は防水構造ではありませんので、絶対に濡らさないでください。・本器は精密な機器です。落としたり、ぶつけたりすると正常に機能しません。・本器は屋内の温度、湿度をはかるものです。用途外の使用はしないでください。
-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

●各部名称



●使用方法

電池を入れて、数秒で現在の温度・湿度が表示されます。
MAX/MIN/RESETボタンを押すと最高値、最低値の順に切り替ります。10秒間操作がない場合、元の画面に戻ります。長押しすると記録した温湿度の最高最低値がリセットされます。

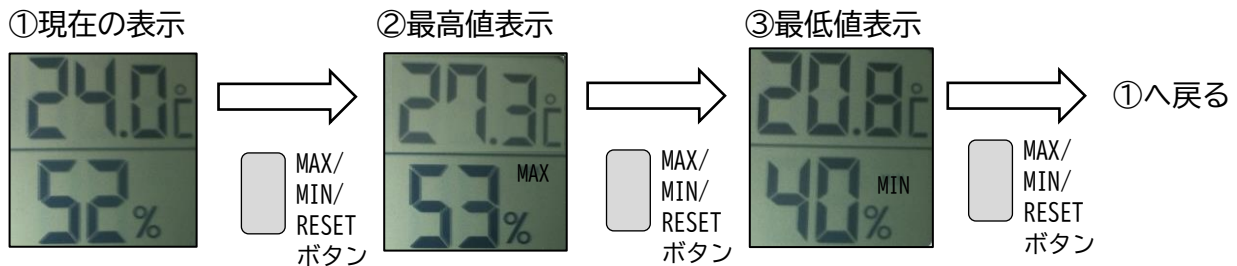

●電池の交換方法

スタンドを持ち上げて電池カバーを押し下げます。
古い電池を取出し、単4電池1本を極性に注意して挿入し、
カバーを元の位置に取り付けてください。
長時間使用しない場合は電池を外して保管してください。



●仕様

機能	温度・湿度表示、 温湿度最高最低値表示	測定範囲	温度：-10～50℃ (±1℃) 湿度：10～99%RH (±5%)
分解能	温度：0.1℃、湿度：1%	測定間隔	10秒
電源	単4電池×1個(付属)	サイズ	80×16×80(H)mm
重量	70g	材質	ABS

株式会社エスコ
〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

21. Nov.