


■用途

ご家庭、教室、オフィスでの温度・湿度管理に。



■特長

- 広い視野角、明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
 - 内蔵スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにもできます。
 - スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。
- ※温度は0.1℃まで表示しますが湿度は1%単位です。

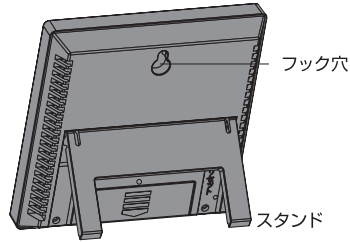


■ご使用の前に

液晶保護シールを剥がし、本体裏面の電池ケースから絶縁テープを抜いてください。
電池をセットすると、数秒後に温度と湿度が表示されます。

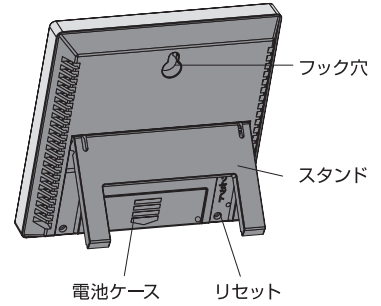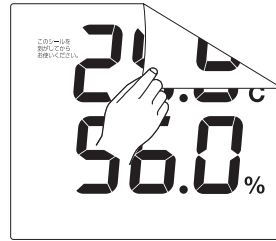

■設置方法

本体裏面のフック穴を使用して壁掛け型として設置するか、裏面のスタンドを引き出して置き型としてお使いください。

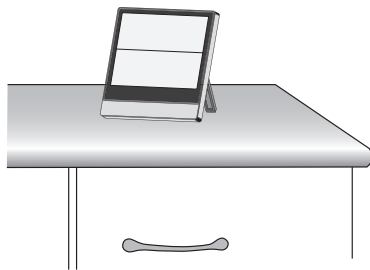

※本体裏面のリセットは、静電気などで誤作動を起こした際に針金のような物で押してください。

■仕様

精度	温度：0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃
	湿度：40~80% ±10% それ以外 ±15%
測定範囲	温度：-5~49℃ 湿度：30~95%
最小表示	温度：0.1℃ 湿度：1%
測定間隔	20秒
電源	単4乾電池 1本 (付属の電池はモニター用の為、 寿命が短い場合があります。)
材質	本体：ABS樹脂
本体サイズ	103×102×18mm
製品質量	135g (電池含)

▲注意 本器は設置してから約1時間後に正しい値を示します。

- 次のような場所では使用しないでください。
○直射日光や冷暖房器具の送風が直接当たる場所。 ○浴室などの湿気の多い場所。
○ほこりの多く発生するところ。
- 精密な計器です。落としたり、乱暴に取り扱くと、作動しなくなります。
- パッケージされた状態で正確な表示はしません。必ずパッケージから出して設置してください。
- 本製品の精度は仕様欄をご覧ください。
- 分解しないでください。
- 本製品はオフィス・家庭などで目安としてお使いください。
- 水に浸したり、雨に当たらないでください。また、汚れたときには乾いた布で拭き取ってください。
- 測定範囲を超える使用・保管はしないでください。温度・湿度表示が狂います。
- 設置する場所により温度・湿度は変わるので、ご注意ください。
○床からの高さ ○風通しの良し悪し ○家電品の余熱 ○冷暖房器具の近く など。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。



輸入発売元
シンワ測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30~PM5:00
MADE IN CHINA

■保証規定

- 1.保証期間はご購入の日より1年間です。
- 2.取扱説明書に記載されている使用方法・取り扱い上の注意に従った正常な使用状態において、保証期間内に故障した場合に無償交換させていただきます。
- 3.無償交換を依頼の際は、必ず本書を提示の上お申し付けください。
- 4.保証書は紛失されても再発行は致しません。大切に保管してください。
- 5.保証期間内でも、下記に該当する場合は保証範囲外となります。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 取り扱い上の誤りによる故障。
 - 不当な改造、修理をした場合。
 - 保管上の不備による故障(落下・浸水など)
 - 災害による故障(地震・火災・水害など)
 - 本書に販売店名・ご購入年月日・お客様名・および住所の記入のない場合。もしくはそれらを訂正した場合。
 - 電池は保証対象外。
 - その他、これらに準ずる場合。

品番	73115	品名	デジタル温湿度計 Smart A
お客様 保証書	お名前	TEL ()	
	ご住所	□□□-□□□□	
お買上げ年月日	年 月 日 ※お買上げ日から1年間有効です。		
お買上店	店名		
	住所		
	電話		