

品番 73247 デジタル温湿度計 環境チェッカー ホワイト

■用途

- ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に。
- 熱中症やインフルエンザの予防の目安に。

■特長

- 熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、アイコンと文字でお知らせします。
- 最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。
- スタンドで置き、フック穴で壁掛け、マグネットで金属などに取り付けられます。
- インテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。
- 読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。

■注意レベルアイコン(最高、最低表示の際は表示されません)

●熱中症レベル※



※出典元

日本気象学会「日常生活における熱中症予防指針 Ver.3.1」より

●インフルエンザレベル



■仕様

精度	〈温度〉0～50℃:±1℃ 〈湿度〉30～90%:±5% それ以外:±10%
測定範囲	温度:0～50℃ 湿度:20～95%
最小表示	温度:0.1℃ 湿度:1%
測定間隔	20秒
注意レベルアイコン	熱中症レベル:4段階 インフルエンザレベル:3段階
電源	単4電池 1本 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
材質	本体:ABS樹脂 磁石:ネオジム
本体サイズ	115×99×21mm
製品質量	120g(電池含)

■保証規定

- 保証期間はお買い上げの日より1年間です。
- 記載されている使用方法・取り扱い上の注意に従った正常な使用状態において、保証期間内に故障した場合に無償交換させていただきます。
- 無償交換を依頼の際は、必ず本書を提示の上お申し付けください。
- 保証書は紛失されても再発行は致しません。大切に保管してください。
- 保証期間内でも、下記に該当する場合は保証範囲外となります。
 - 本書のご提示がない場合、●取り扱い上の誤りによる故障、●不正な改造、修理をした場合、●保管上の不備による故障(落下・浸水など)、●災害による故障(地震・火災・水害など)、●本書に販売店名・お買い上げ年月日・お客様名・および住所の記入がない場合、もしくはそれらを訂正した場合、●電池および電池による不具合、●その他、これらに準ずる場合。


保証書	
品番	73247
品名	デジタル温湿度計 環境チェッカー ホワイト
お客様	
お名前	
TEL	
ご住所	
お買上げ 年月日	年 月 日 ※お買上げ日から1年間有効です。
お買上店	
店名	
住所	
電話	

■ご使用前に

液晶保護シールを剥がします。
本体裏面の電池フタを外し、電池ケースから絶縁テープを抜いてください。
電池をセットすると、数秒後に温度が表示されます。

■使用方法 ※リセット後は、最高/最低ボタンを押すと現在温度表示に戻ります。

- 最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示
最高/最低ボタンを押す毎に、最高温度・湿度(MAX)、最低温度・湿度(MIN)、現在温度表示の順に切り替えができます。
最高、最低表示は5秒経つと現在温度に戻ります。
最高温度・湿度と最低温度・湿度はリセットをしてからの温度と湿度表示になります。
- 最高温度・湿度、最低温度・湿度のリセット
リセットする際は最高/最低ボタンを長押ししてください。
「—」表示が1秒間続き、リセットされます。
※電池を交換した際にもリセットされます。

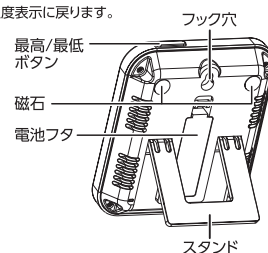

■トラブルシューティング

下図のようなエラー表示が出た場合は次の処置をしてください。

表示	内容
HH, Hc	温度測定範囲外(50.1℃以上) 測定範囲内の温度を計測してください。
LL, Lc	温度測定範囲外(0℃未満) 測定範囲内の温度を計測してください。
HH%	湿度測定範囲外(96%以上) 測定範囲内の湿度を計測してください。
LL%	湿度測定範囲外(19%未満) 測定範囲内の湿度を計測してください。

温度計は少なくとも30分以上、周囲温度に馴染ませる必要があります。その他のエラー表示が出た場合は、電池を抜いて1分以上おいてから電池を入れ直し、もう一度測定してください。それでもエラー表示が消えない場合には、弊社のお客様相談室までお問い合わせください。

⚠ 注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品は設置してから約1時間後に正しい値を示します。
- 次のような場所では使用しないでください。
 - 直射日光や冷暖房器具の送風が直接当たる場所。
 - 浴室などの湿気の多い場所。
 - ほこりの多く発生するところ。
- 落下などによる強い衝撃を与えないでください。不具合の原因となります。
- 包装された状態では正確に表示しません。必ず包装から出して設置してください。
- 測定器はそれぞれ精度が決まっています。使用状況に合わせて使用してください。なお本製品の精度は「■仕様」をご覧ください。
- 汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。シンナーなどの揮発油やアルコール類で拭かないでください。
- 測定範囲を超える環境での測定はしないでください。
- 設置する場所により、温度、湿度は変わるので、ご注意ください。
- 床からの高さ ○風通しの良し悪し ○家電品の余熱 ○冷暖房器具の近く など。
- 本製品は温度管理の目安としてお使いください。
- 長期間使用しない場合は必ず電池を抜いて保管してください。
- 記載のない分解や改造はしないでください。
- 本体は防水ではありません。故障の原因となるので水が掛かるような場所で使用しないでください。
- マグネットの吸着力は鉄板・塗料の厚さによって変わります。落ちないことを確認してから使用してください。
- 本製品のマグネット部分をコンピューター、スマートフォン、時計、精密機器、方向コンパスなどに近づけないでください。故障の原因となります。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重大過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

輸入販売元
シンワ測定株式会社
総務センター
〒959-1276
新潟県新潟市小浜3-4-81
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
シンワお客様相談室
0120-666899

発行期間(任意印刷)
AM8:30～PM5:00
MADE IN CHINA

2022/9/14現在