

# EA728AG-1 デジタル最高最低温度・湿度計(マグネット付)取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

## ● 特徴

- ・最高最低温湿度表示
- ・スタンド、マグネット付

## ● 仕様

- ・測定範囲…温度:0~50°C、  
湿度:20~99%RH
- ・分解能…0.1°C/1%RH
- ・精度…温度:±1°C、湿度:±5%RH(25~85%RH)
- ・電源…単4電池×1本(付属)
- ・サイズ…66(W)×17(D)×57(H)mm
- ・重量…47g(電池含む)

## ● 電池の交換(図1参照)

- ①電池カバーを外し図1の+、-極に従って電池を入れて下さい。
- ②電池カバーを元の位置に取り付けて下さい。



湿度が大きく異なる測定場所に変えた時は、  
正しく測定できるまでに10分お待ちください。

## スタンド使用時

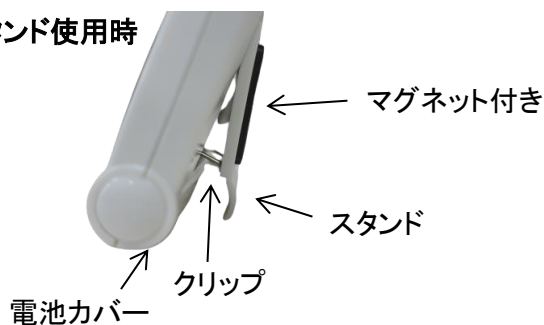


図1 [裏面]



## ● 各部名称と機能



## ②MIN/MAXボタン

## ・MAX / MINボタン

ボタン②を押すと、測定したデータの最高値と最低値を表示します。  
「MAX」、「MIN」が表示されていない場合は、現在の温湿度が表示されます。

## ・クリアーボタン

「MIN」の数値が表示されている画面でボタン③を押すと、  
これまでに記録されていた最高値と最低値がリセットされます。



## 使用上の注意

- ・衝撃や振動、極度の暑さや寒さを避けて下さい。
- ・防水ではないため、液体などにはご注意ください。
- ・お手入れをする際は、柔らかく湿らせた布で拭いて下さい。



- 改造はしないでください。
- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
  - ご使用者が怪我をする場合があります。
  - 作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀 3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929