


## EA728C-1 [ソーラーバッテリー] 最高・最低 温湿度計

- ・最高最低温度を同時表示
- ・本体背面に壁掛け用穴とスタンド付

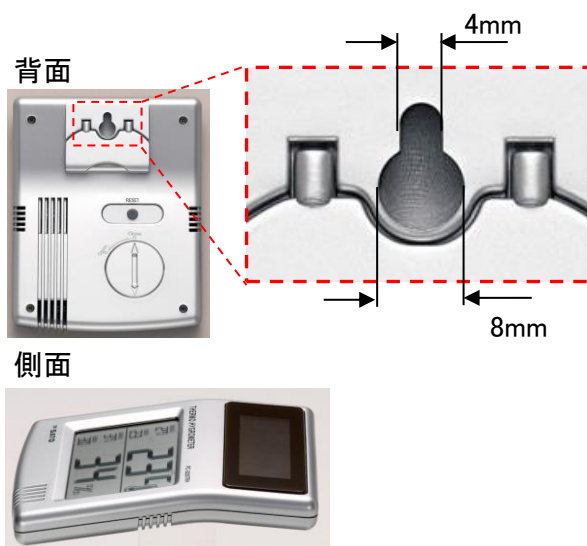

- ・測定範囲…温度:  $-10 \sim 50^{\circ}\text{C}$   
湿度:  $20 \sim 95\% \text{RH}$
- ・分解能… $1^{\circ}\text{C}/1\% \text{RH}$
- ・測定精度…温度:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  (at  $10 \sim 40^{\circ}\text{C}$ )、 $\pm 2^{\circ}\text{C}$  (左記以外)  
湿度:  $\pm 5\%$  (at  $15 \sim 35^{\circ}\text{C}$ 、 $40 \sim 70\% \text{RH}$ )、 $\pm 8\% \text{RH}$  (左記以外)
- ・本体材質…ABS樹脂
- ・電源…太陽電池、ボタン電池 (LR44) X1個 (EA758YF-2)  
(電池寿命: 電池のみの使用時は約6ヶ月)
- ・サイズ… $90(\text{W}) \times 20(\text{D}) \times 115(\text{H}) \text{mm}$
- ・重量…約83g(電池含む)  
※本体の厚さは14mm。但し、デザイン上湾曲している為、  
壁に掛けたときの壁から頭頂部までの厚さは20mm