

ハーモニー温湿度計

- このたびは、「ハーモニー温湿度計」をお買いあげいただきありがとうございました。
- この商品は屋内の温度と湿度を壁に掛けてはかるものです。
それ以外のご使用はしないでください。
- ご使用前には必ず以下の取扱説明文をお読みになり大切に保存してください。



快適温度：18～26℃・快適湿度：50～70%

仕様

ご使用方法

- 取付位置は目の高さ程度の所に設置してください。
- 冬場等の乾燥している時期は湿度の値が目盛範囲以外の20%以下を示す事がありますが、故障ではありません。
- パッケージから出した時又は他の場所へ移した時などは、周辺の温度と湿度の正しい値を示す迄には約30分を要します。


！ 注意事項

- 精密な機器ですので落としたりすると正常に動作しなくなります。
- 直射日光また雨や水に当てないようにしてください。
- エアコン等の風が直接当たる場所、振動等のある場所への設置はさけてください。
- 汚れた場合は乾いた布等で拭き取ってください。
- 目盛範囲外でのご使用はしないでください。
- 湿度を重視する場合は、この商品の姉妹品のメロディー温湿度計をお薦め致します。
- この商品は取引きまたは証明用として使用することはできません。
- 年に1回程度は他の正しい温湿度計と比較して温度・湿度の誤差を確認してください。
- 万一製造上の不備がありました場合は新しい商品とお取り換え致します。それ以外の責はご容赦願います。
- 保証期間：お買いあげ後1年間

目盛範囲	温度	-30～+50℃
	湿度	20～100%
精 度	温度	±2℃
	湿度	±5% (40～70%at15～25℃、その他は±8%)
材 質	ケース	アルミニウム
	透明板	ガラス
外 形 寸 法	φ150×(D)32mm	
	質 量	140g

取付方法

フックの穴を利用して壁に垂直に掛けてください。

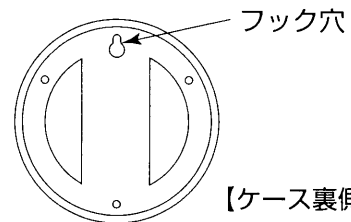

4 974425 396603

株式会社 佐藤計量器製作所

〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地

☎ 03-3254-8111

MADE IN CHINA