


EA728EB-37, -45

(温度・湿度計)

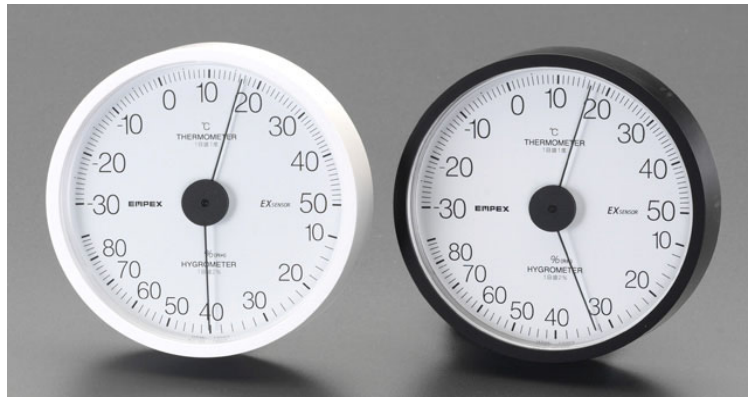

EA728EB-37

EA728EB-45



裏面

- 測定範囲・・・温度：-30～+50℃
湿度：10～90%
- サイズ・・・φ120×27mm
- 重量・・・115g(プリスター込)
- 外枠材質・・・PS樹脂
- 壁掛け用
- 温度計：バイメタルEX温度センサ 精度：±1℃ (-20～+40℃)
- 湿度計：バイマテリアルEX湿度セン 精度：±3%RH (35～75%RH 常温にて)

- この製品は、はじめに設置してから約1～2時間後に正しい目盛を示します。
- 室内の温度・湿度を正確に計るために、直射日光に当たるところや冷暖房器具、加・除湿器の近くは避け、空気がよく循環する場所に設置するようにしてください。