


EA728EB-40,-41

(温度・湿度計)

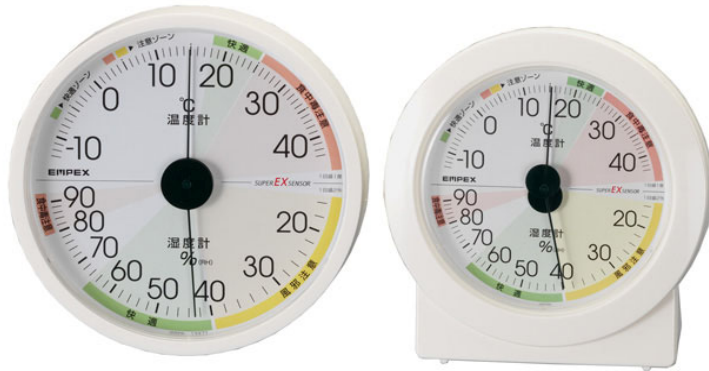

品番	仕様	サイズ	重量
EA728EB-40	掛けタイプ	φ120×27mm	150g
EA728EB-41	掛け・置き兼用タイプ	120×112×40mm	110g

- 家庭用計器
- 材質・・・樹脂
- 家庭用計器としては、極めて高精度の仕様で製造されております。
- 円形の目盛上段が温度計、下段が湿度計となっております。

<温度計仕様>

- センサ・・・バイメタル式温度センサ
- 測定範囲・・・-13℃～+43℃
- 精度・・・-13℃～+40℃：±1℃
上記以外：±2℃

(参考)

- 適温・・・18℃～25℃

<湿度計仕様>

- センサ・・・バイマテリアル式湿度センサ
- 測定範囲・・・16%～90%
- 精度・・・35%～75%：±2%RH
上記以外：±4%RH

(参考)

- 適湿・・・40%～65%RH