


品番 70497 温湿度計 Q-2 丸型 10cm ライトグレー

■用途

- ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に。

■特長

- 温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
- 設置する場所を取らない小型サイズです。
- 裏面フック穴付です。
- スタンドを外して壁掛けにも使用できます。

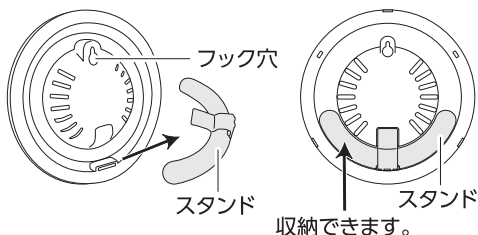

⚠ 注意


- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品は設置してから約1時間後に正しい値を示します。
- 次のような場所では使用しないでください。
 - 直射日光や冷暖房器具の送風が直接当たる場所。
 - 浴室などの湿気の多い場所。 ○ほこりの多く発生するところ。
- 落下などによる強い衝撃を与えないでください。不具合の原因となります。
- 包装された状態では正確に表示しません。必ず包装から出して設置してください。
- 測定器はそれぞれ精度が決まっています。使用状況に合わせて使用してください。なお本製品の精度は「仕様」をご覧ください。
- 汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。シンナーなどの揮発油やアルコール類で拭かないでください。
- 測定範囲を超える環境での測定、保管はしないでください。
- 設置する場所により、温度、湿度は変わるので、ご注意ください。
 - 床からの高さ ○風通しのよし悪し ○家電品の余熱
 - 冷暖房器具の近く など。
- 本製品は温度や湿度管理の目安として使用してください。
- 記載のない分解や改造はしないでください。
- 本体は防水ではありません。故障の原因となるので水に浸かるような場所で使用しないでください。
- 使用期間は環境にもよりますが、3年が目安です(本製品は金属の伸縮により測定しています。サビなどの金属の劣化により、精度が落ちる場合があります)。ただし、海岸から2km以内の場所で使用の場合、耐用年数が極端に短くなる場合があります。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

■設置方法


- スタンドで置型に、スタンドを外して壁掛けにも使用できます。

- ①柱またはしっかりとした壁面にビス※などを打ち込んでください。
 - ②スタンドを外して本体裏面に取り付け収納します。
 - ③背面のフック穴にビスを引っ掛けてください。
- ※ビスは別途ご用意ください。

止まり具合が不完全ですと製品が落ちる場合があります。ご注意ください。

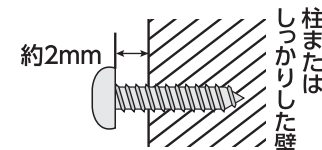

設置する高さは、目線の高さが最適です。

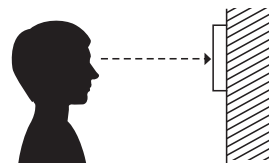

■仕様

精度	〈温度〉-20~40℃:±2℃ それ以外:±4℃
	〈湿度〉35~75%:±5% それ以外:±10%
測定範囲	温度:-30~50℃
	湿度:10~90%
1目盛	温度:2℃
	湿度:5%
材質	本体、目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ
本体サイズ	φ120×33mm
製品質量	95g

輸入発売元
シンワ測定株式会社
 〒955-8577
 新潟県三条市興野3-18-21
 製造元/親和測定(大連)有限公司
 URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
 受付時間(土日祝日除く)
 AM8:30~PM5:00
 MADE IN CHINA