

■用途

- お部屋の温度と湿度を測ります。

■特長

- 快適温度・快適湿度は色を付けて分かりやすくしてあります。
- 置き型にも壁掛けにもできます。


⚠ 注意 本器は設置してから約1時間後に正しい値を示します。

- 次のような場所では使用しないでください。
 - 直射日光や冷暖房器具の送風が直接当たる場所。
 - 浴室などの湿気の多い場所。
 - ほこりの多く発生する場所。
- 精密な計器です。落としたり、乱暴に取り扱いますと、作動しなくなります。
- パックされた状態ですと正確な表示はしません。必ずパックから出して設置してください。
- 本器の精度は仕様欄をご覧ください。それより精度を要する温度・湿度管理には、精密温度計・精密湿度計をお買い求めください。
- 分解しないでください。
- 本器は医療を目的とした製品ではありません。オフィス・家庭などでの目安としてお使いください。
- 水に浸したり、雨に当てないでください。また、汚れた時には乾いた布で拭き取ってください。
- 測定範囲を超えるご使用・保管はしないでください。温度・湿度表示が狂います。
- 設置する場所により、温度・湿度は変わりますので、ご注意ください。
 - ・床からの高さ ・風通しの良し悪し
 - ・家電品の余熱 ・冷暖房器具の近く など。
- 使用期間は環境にもよりますが、3年が目安です。（本器は金属の伸縮により測定しています。サビ等の金属劣化により、精度が落ちる場合があります。）但し、海岸から2km以内の場所でご使用の場合、耐用年数が極端に短くなる場合があります。


■仕様

測定範囲	温度：-28℃～48℃ 湿度：15%～100%
精 度	温度：-20℃～40℃ ±2℃ それ以外 ±4℃
	湿度：35%～75% ±5% それ以外 ±10%
1 目 盛	温度：2℃ 湿度：5%
材 質	本体：ABS樹脂（抗菌剤配合） 目盛板カバー：ポリスチレン樹脂 針：アルミ
本体サイズ	120×120×30mm
製品質量	100g

■取り付け方法

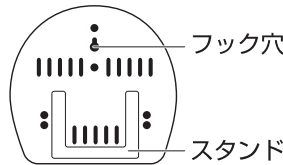

柱、又はしっかりした壁面

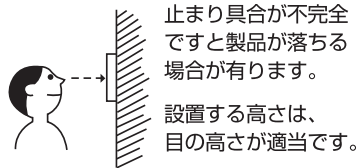

輸入発売元
シンワ 測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
製造元/親和測定(大連)有限公司
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
受付時間（土日祝日除く）
AM8:30～PM5:00
MADE IN CHINA