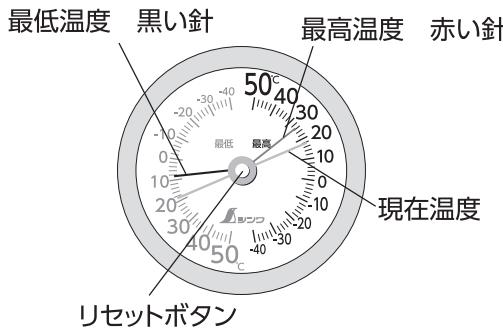
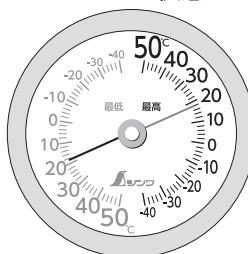


■用途

- 最高温度・最低温度・現在温度の管理に。

■特長

- 最高温度・最低温度・現在温度が同時に測れます。
- 軽量タイプの丸型温度計です。
- 読み取りやすい目盛数字を採用しました。
- 壁掛け用フック穴付です。
- ワンタッチでリセットできます。

**リセットの状態**

リセットボタンを2、3回押しても針が戻りにくい場合は本体を傾けてリセットボタンを押してください。

△ 注意

- 次のような場所では使用しないでください。
 - 直射日光や冷暖房器具の送風が直接当たる場所。
 - 浴室などの湿気の多い場所。
 - ほこりの多く発生する場所。
- 精密な計器です。落したり、乱暴に取り扱いますと、作動しなくなります。
- パックされた状態ですと正確な表示はしません。
必ずパックから出して設置してください。
- 本器の精度は仕様欄をご覧ください。
それより精度を要する温度管理には、精密温度計をお買い求めください。
- 分解しないでください。
- 本器はオフィス・家庭などでの目安としてお使いください。
- 水に浸したり、雨に当たらないでください。
また、汚れた時には乾いた布で拭き取ってください。
- 測定範囲を超えるご使用・保管はしないでください。
温度表示が狂います。
- 設置する場所により、温度は変わりますので、ご注意ください。
 - ・床からの高さ　・風通しの良し悪し
 - ・家電品の余熱　・冷暖房器具の近く　など。
- 使用期間は環境にもよりますが、3年が目安です。
(本器は金属の伸縮により測定しています。
サビ等の金属の劣化により、精度が落ちる場合があります。)
ただし、海岸から2km以内の場所でのご使用の場合、耐用年数が極端に短くなる場合があります。

■仕様

測定範囲	-40~50°C
精度	±2°C
1目盛	2°C
材質	本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミニウム
本体サイズ	φ106×43mm
製品質量	80g



輸入発売元
シンワ測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
製造元/販売元(大連)有限公司
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp> 受付時間(土日祝日除く)
0120-666899
MADE IN CHINA