




EA728G-17

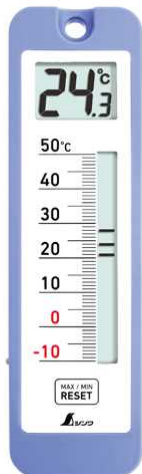

製品コード	73043
製品名	デジタル温度計 D-10 最高・最低 防水型
包装形態	スリーブパック
JANコード	4960910730434

特長

- デジタル数字と温度バーのダブル液晶表示です。温度バーは現在温度・最低温度を一度に見ることができます。
- 倉庫や温室で、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様です。
- 視野角が広く、明るさ、映り込みにくさにこだわった液晶表示です。
- 感度の良い温度センサーで、10秒毎に更新します。

仕様

- 測定範囲 -10～50℃
- 精度 0～40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃
- 最小表示 数字：0.1℃ バー1目盛：1℃
- 測定間隔 10秒
- 電源 単4乾電池 1本（付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。）
- 材質 本体：ABS樹脂 液晶：ガラス
- 防水構造 保護等級 IPX4
- 本体サイズ 217×64×19mm
- 製品質量 146g