


■用途

各種温度管理に。

■特長

使用時間内での最高温度・最低温度および現在温度を同時に測定できます。

■各部の名称

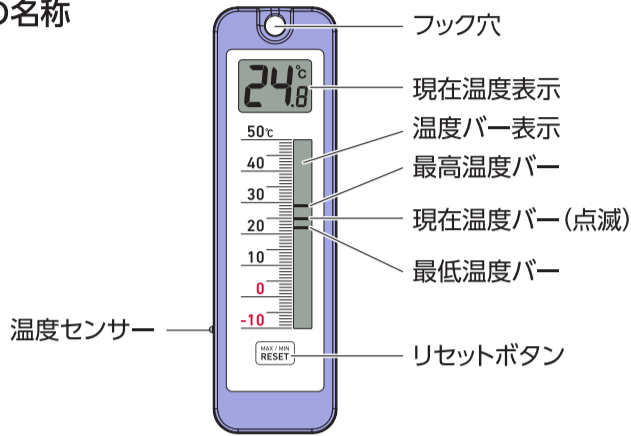

■使用方法


●測定開始の準備

- ①液晶保護シールを剥がします。
- ②本体裏面の電池フタネジをドライバーで外し、電池フタを外します。
- ③絶縁テープを外して電池をセットします。(数秒後に温度が表示されます。)
- ④電池フタを元に戻します。




●リセット

最高温度、最低温度をリセットする際は本体表面のリセットボタンを押してください。
※電池を交換した際にもリセットされます。
※リセット直後は温度が変化するまで現在温度バーのみ表示されます。

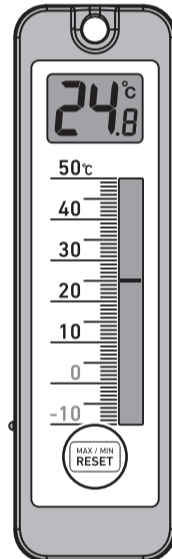


●温度バー表示

温度バー表示に現在温度(点滅)とリセットしてから現在までの最高温度、最低温度が表示されます。最高温度、最低温度と現在温度が同じ場合はバー1本が点滅状態になります。
※小数点以下は四捨五入された位置に表示します。

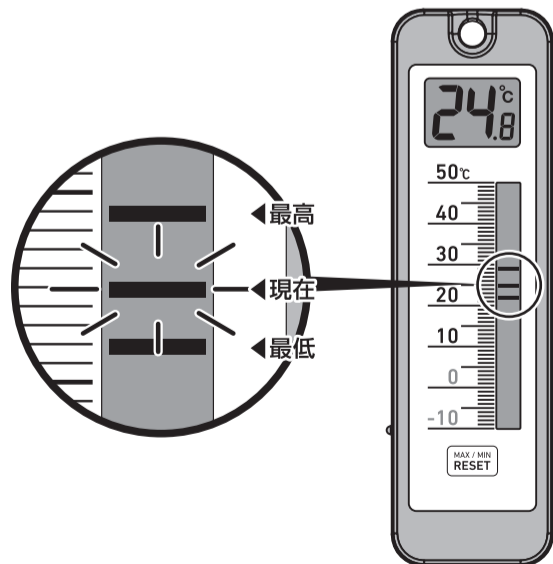

■設置方法

フック穴を使用して壁に掛けてください。

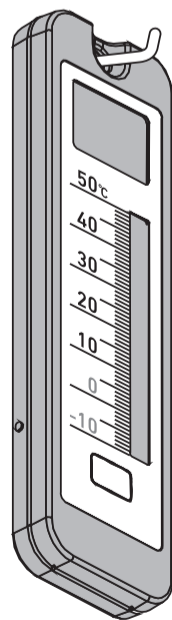

⚠ 注意

- 次のような場所では使用しないでください。
 - 直射日光や冷暖房器具の送風が直接当たる場所。
 - 浴室などの湿気の多い場所。
 - ほこりの多く発生するところ。
- 精密な計器です。落としたり、乱暴に取り扱いますと、作動しなくなります。
- 包装された状態ですと正確な表示はしません。必ず包装から出して設置してください。
- 本製品の精度は仕様欄をご覧ください。
- 分解しないでください。
- 本製品は温度管理の目安としてお使いください。
- 水に浸したり、雨に当てないでください。また、汚れたときには乾いた布で拭き取ってください。
- 測定範囲を超える使用・保管はしないでください。温度表示が狂います。
- 設置する場所により、温度は変わりますので、ご注意ください。
 - 床からの高さ
 - 風通しの良さ
 - 家電品の余熱
 - 冷暖房器具の近く など。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

■保証規定

- 1.保証期間はご購入の日より1年間です。
- 2.取扱説明書に記載されている使用方法・取り扱い上の注意に従った正常な使用状態において、保証期間内に故障した場合に無償交換させていただきます。
- 3.無償交換を依頼の際は、必ず本書を提示の上お申し付けください。
- 4.保証書は紛失されても再発行は致しません。大切に保管してください。
- 5.保証期間内でも、下記に該当する場合は保証範囲外となります。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 取り扱い上の誤りによる故障。
 - 不当な改造、修理をした場合。
 - 保管上の不備による故障(落下・浸水など)
 - 災害による故障(地震・火災・水害など)
 - 本書に販売店名・ご購入年月日・お客様名・および住所の記入のない場合。もしくはそれらを訂正した場合。
 - 電池は保証対象外。
 - その他、これらに準ずる場合。

品番	73043	品名	デジタル温度計 D-10 最高・最低 防水型
お客様	お名前	TEL ()	
	ご住所	□□□□-□□□□	
保証書	お買上げ年月日	年 月 日 ※お買上げ日から1年間有効です。	
	お買上店	店名	住所
		電話	

■仕様

測定範囲	-10~50℃
精度	0~40℃:±1℃ それ以外±2℃
最小表示	数字:0.1℃ バー:1目盛: 1℃
測定間隔	10秒 ^{※1}
電源	単4乾電池 1本 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
材質	本体:ABS樹脂 液晶:ガラス
防水構造	保護等級IPX4 ^{※2}



お問い合わせ
0120-666899

受付時間(土日祝日除く)
AM8:30~PM5:00
輸入発売元
シンワ測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>
MADE IN CHINA

※1 数字、バーは同時に更新されます。
※2 防水性能:あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。



4 960910 730434