


EA728G - 62 サイズ 50X9X250mm
~~EA728G - 63~~ ~~50X9X250mm~~ 廃番
(温度計)

測定範囲 - 30 ~ 50
ABS樹脂製ベース
最小メモリ 1

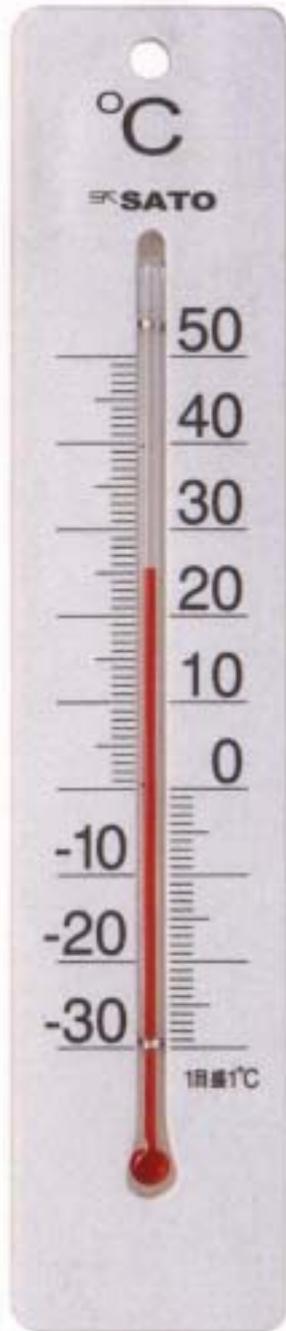

寒暖計ミルノDX

測定範囲: -30~50℃ 1目盛1℃

- この商品は屋内の気温をはかるものです。それ以外のご使用はしないでください。
- ご使用前には必ず以下の取扱説明文をお読みになり大切に保管してください。

ご使用方法

- 温度の値を見るときは目の高さの位置で見てください。

⚠ 注意事項

- 直射日光の当たる所には置かないでください。高熱により破損または液が変色することがあります。
- 温度計の目盛範囲(-30~50℃)以外でのご使用はおやめください。
- 本体を落としたり、ぶつかけたりしますとガラス管の破損または0℃目印線の位置ずれ、液切れにより温度の値がくるうことがあります。このような場合は、ご使用にならないでください。
- この商品は取引きまたは証明用として使用することはできません。
- 万一製造上の不備がありました場合は新しい商品とお取り換え致します。それ以外の責はご容赦願います。

精度±1℃

材質表示

- 本体 - ABS樹脂
- 温度計 - 温度計用ガラス
- 感温液 - 着色白灯油