



■用途
室内外の温度管理に。

■使用方法
窓ガラスをはさんで室外に「OUT」室内に「IN」の温度計を室内に向けて設置します。IN・OUTのマグネット部を合わせると固定できます。付属の落下防止ひもを利用してマグネットがはずれても落ちないようにしてください。

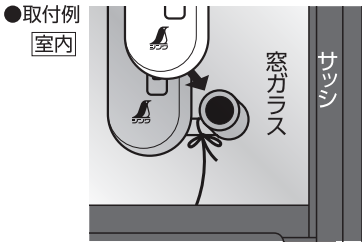

室外側を落下防止ひもでサッシなどに結びつけます。

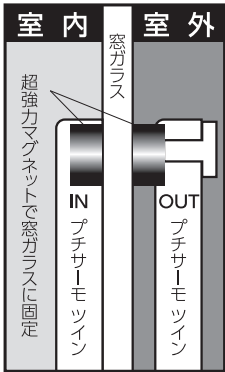

△ 注 意

- 用途以外には使用しないでください。
- ペアガラスには設置できません。また、スリガラスなどの外が見えない窓には使用できません。
- 窓ガラスから離れた所で手を離すと磁力で温度計が引っぱられてガラスを破損する場合がありますので注意してください。
- 落下注意。窓の外に設置しますので落下しないように注意してください。万一落下しても通行人や車等に当たらない場所に設置してください。
- 測定範囲を超えるご使用・保管はしないでください。ガラス管が破裂します。
- パックされた状態ですと正確な表示はしません。必ずパックから出して設置してください。
- 本体をぶつけたり落したり、乱暴な取り扱いはいししないでください。液切れやガラス管の破損の原因となります。
- この温度計の精度は±2℃です。これより精度を要する温度管理には精密温度計をお買い求めください。又、この温度計は気温室温の測定用として作られた温度計です。水温等の液体温度の測定には専用の温度計をお買い求めください。
- 直射日光にあたる場所への設置・保管はしないでください。感温液の色が薄くなってしまう場合があります。
- 設置する場所により温度は変わりますので、ご注意ください。直射日光・雨・地面の照り返しが当たらない所に設置してください。家電品の余熱・冷暖房器具の近くも避けてください。
- この温度計のガラス管には正確な温度を示すため、0℃の所に目印が付けてあります。落したり、不測の振動等が加わった時にはこの目印をお調べください。目盛とガラス管のずれ又は液切れがなければ正確です。
- ガラス管破損により中の赤液（着色精製白灯油）が流れ出した場合
 - ・皮膚に付いた → 石けんでよく洗ってください。
 - ・赤 液 → ティッシュペーパー等で吸い取り焼却してください。
 - ・ガ ラ ス 管 → 不燃物として処理してください。
 - ・目に入った → 水で刺激がなくなるまで洗浄してください。刺激がなくならないときは、医師の診断を受けてください。

■仕様

測定範囲	−30℃～50℃
精 度	±2℃
1 目 盛	2℃
材 質	本体:ポリスチレン/樹脂 感温液:着色精製白灯油
本体サイズ	134×48×22mm
製品質量	46g



台紙



スリーブ

PET

輸入発売元

シンワ測定株式会社

〒955-8577

新潟県三条市興野3-18-21

製造元/親和測定(大連)有限公司

URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ

シンワ お客様相談室

0120-666899

受付時間(土日祝日除く)

AM8:30～PM5:00

MADE IN CHINA